


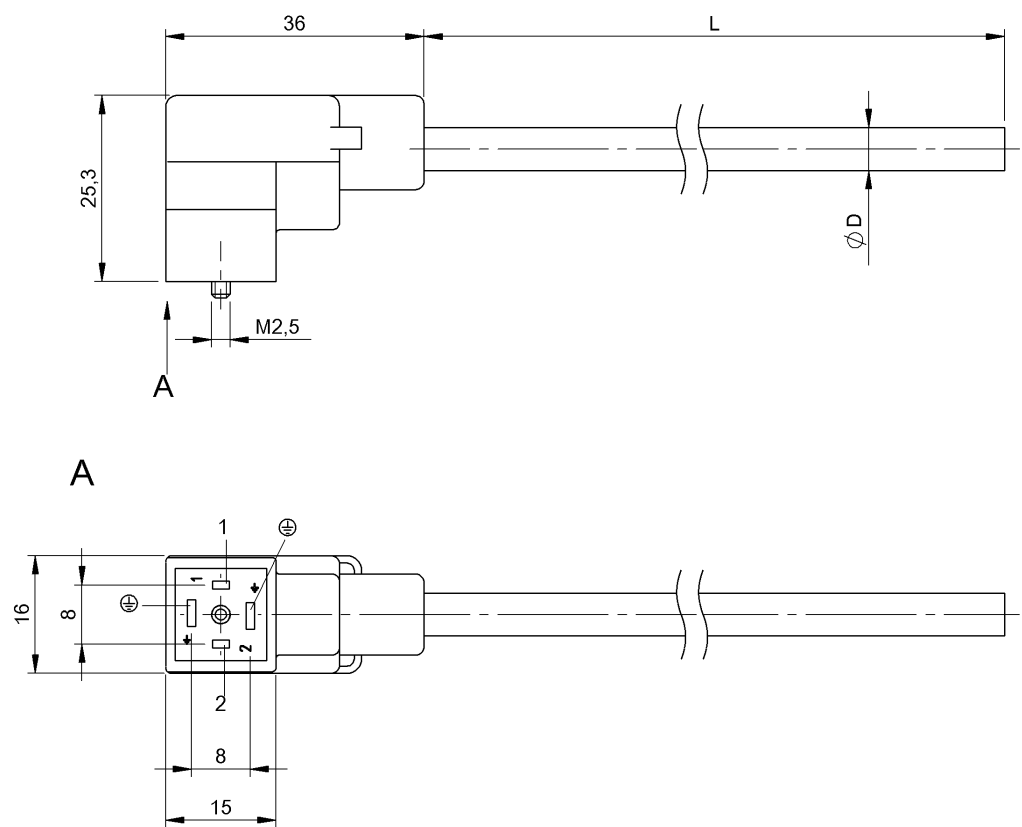

Basic features

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Разрешение на эксплуатацию/<br>конформность | CE<br>WEEE |
|---------------------------------------------|------------|

Electrical connection

|                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Диаметр кабеля D                                    | 5.00 mm ±0.20 mm                                |
| Кабель                                              | ПВХ серый, 5 m                                  |
| Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка        | 10 x D                                          |
| Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка | 5 x D                                           |
| Количество контактов                                | 4                                               |
| Количество проводников                              | 3                                               |
| Конфигурация штекера                                | угловой                                         |
| Разъем                                              | C, DIN-0°/180°-Штекер клапана, угловой, 4-конт. |
| Сечение проводника                                  | 0.50 mm <sup>2</sup>                            |
| Система                                             | с бесшовной экструд. оболочкой                  |

Electrical data

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Номинальный ток (40 °C)           | 4.0 A             |
| Рабочее напряжение U <sub>b</sub> | 230 VDC / 230 VAC |

Environmental conditions

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Степень защиты                              | IP67         |
| Температура кабеля, гибкая прокладка        | -5...105 °C  |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка | -40...105 °C |

Material

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Материал держателя контактов | PBT                  |
| Материал контактов           | Латунь, позолоченная |
| Материал корпуса             | PUR                  |
| Материал оболочки кабеля     | ПВХ                  |
| Материал стопорных винтов    | Сталь                |


Mechanical data

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Длина кабеля L        | 5.00 m |
| Момент затяжки        | 0,5 Нм |
| Оболочка кабеля, цвет | серый  |

Remarks

Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2  
\* Типоразмер C по EN 175301-803  
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

 Connector Drawings



Конт. 1: коричневый  
Конт. 2: синий  
Конт. PE: зеленый/желтый

Wiring Diagrams (Schematic)

