

Кулачковые выключатели
BNS 813-D02-D12-100-22-02-FC-S90R
Код заказа: BNS04Z0

BALLUFF

Material

Материал контактов	1-2. Точка переключения: Серебро
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-2. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)


Mechanical data

Number of switching positions	2x Крыша механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-2. Точка переключения: BSE 85
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-2. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-2. Точка переключения: 40 m/ min
Срок службы, механич.	1-2. Точка переключения: 1 млн. циклов переключения
Усилие переключения	1-2. Точка переключения: 30 N
Установка	вертикально
Фланец, ввод	2 Резьбовых выхода M25
Форма толкателя	1-2-я точка переключения: крыша 1-2-я точка переключения: крыша

Range/Distance


Воспроизводимость	1-2. Точка переключения: ± 0.02 mm
-------------------	---

Connector Drawings

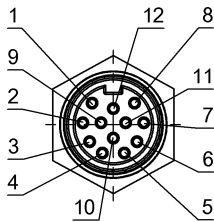

Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

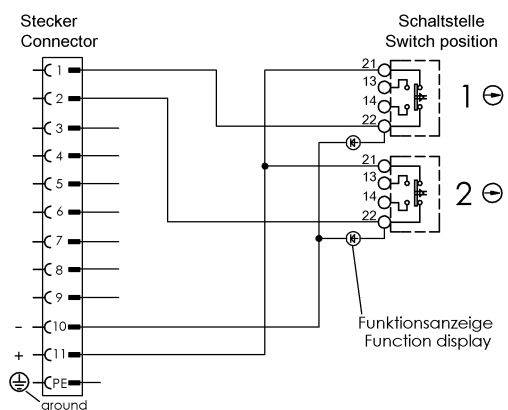

PE mit Gehäuse verbunden
Ground connected to housing