


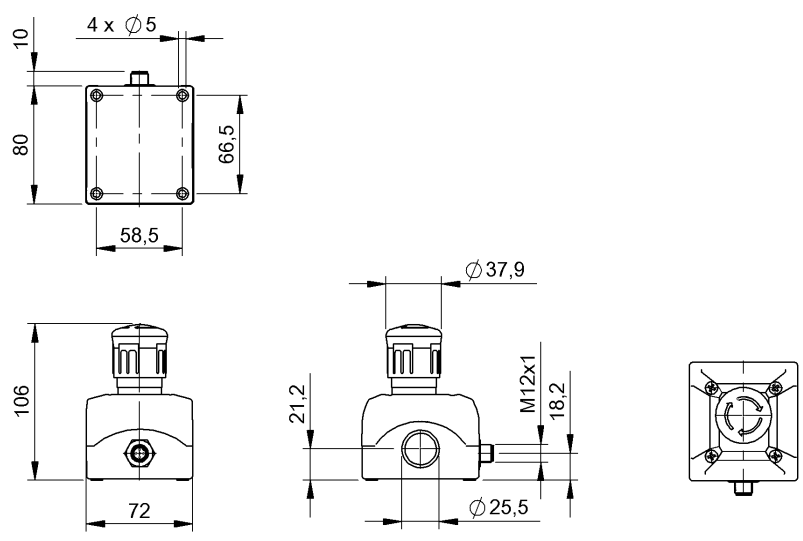

Basic features

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Дополнительные свойства                 | B10d (по ES ISO 13849-1) 100 000    |
| Исполнение                              | Все устройство                      |
| Комплект поставки                       | 1 шт.                               |
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | cULus<br>CE<br>Безопасность<br>WEEE |

Environmental conditions

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Степень защиты               | IP65        |
| Температура окружающей среды | -25...70 °C |
| Температура хранения         | -25...70 °C |

Functional safety

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| B10d (EN ISO 13849-1) | 0.1 млн. циклов переключения          |
| Количество контактов  | 2 контакта принудительного размыкания |

Electrical connection

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| Разъем | M12x1-Штекер, 5-конт., А-с кодированием |
|--------|-----------------------------------------|

Material

|                  |            |
|------------------|------------|
| Материал корпуса | Пластмасса |
|------------------|------------|


Electrical data

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Категория применения               | ~15<br>=-13                                 |
| Напряжение переключения            | 24 В~/=                                     |
| Расчетное рабочее напряжение Ue ~  | 24 V                                        |
| Расчетное рабочее напряжение Ue=   | 24 V                                        |
| Расчетный рабочий ток Ie           | 3 A                                         |
| Расчетный рабочий ток Ie ~         | 3 A                                         |
| Функция переключения, механическая | Переключающий элемент замедленного действия |

Mechanical data

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Вес                               | 300.00 g                      |
| Вид возврата в исходное положение | Токарные работы               |
| Крепежные отверстия, количество   | 4                             |
| Крепление                         | Винты                         |
| Момент затяжки                    | 3 Нм                          |
| Размеры                           | 80 x 106 x 72 mm              |
| Срок службы, механич.             | 0.06 млн. циклов переключения |
| Установка                         | произвольно                   |

## Connector Drawings

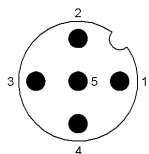

Конт. 1: 11

Конт. 2: 22

Конт. 3: размыкающий

Конт. 4: 12

Конт. 5: 21

## Wiring Diagrams (Schematic)

