


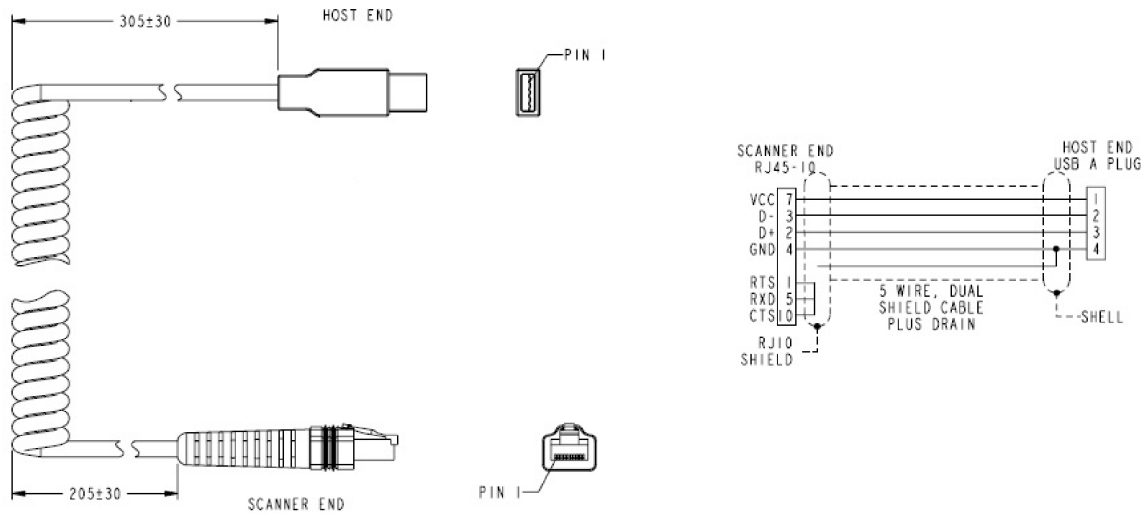

Basic features

Исполнение	Соединительный кабель
Комплект поставки	Кабель
Применение	для видеодатчиков BVS HS-P
Разрешение на эксплуатацию/конформность	cULus CE WEEE UKCA

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.50 mm
Кабель	TPE черный, 3.6 m
Разъем 1	RJ50-Штекер, прямой, 10-конт.
Разъем 2	USB-A-Штекер, прямой, 4-конт.
Сечение проводника	0.25 mm²
Система	подготовл./подготовл.

Remarks

Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном или вставленном состоянии с ответной частью.

Electrical data

Рабочее напряжение Ub	4.5...5.5 VDC
-----------------------	---------------

Environmental conditions

Степень защиты	IP40
----------------	------

Material

Материал контактов	Латунь, позолоченная/Латунь, позолоченная
Материал оболочки кабеля	TPE

Mechanical data

Длина кабеля L	3.60 m
Длина кабеля, спираль	50...180 cm
Оболочка кабеля, цвет	черный