


Соединительные провода
BCC A52A-A51A-70-355-VX4AW8-150
Код заказа: BCC0HFL

BALLUFF

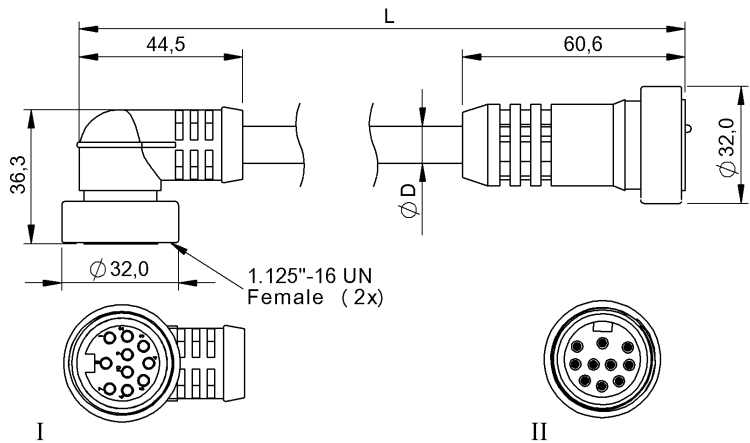

Basic features

Область применения	Рабочее напряжение
Разрешение на эксплуатацию/конформность	cULus E~ WEEE

Electrical connection

Кабель	PVC Yellow, 15.00 m
Количество проводников	10
Разъем 1	1 1/8"-Female, angled, 10-pin
Разъем 2	1 1/8"-Male, straight, 10-pin
Сечение проводника	18 AWG
Система	Molded/Molded

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	300 VDC / 300 VAC

Remarks

Простой кабель: маслостойкая желтая оболочка из ПВХ, испытанная при 300 В, 105 °C, без фитильного эффекта, не гигроскопичен, UL Style 2661 или 2517
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP67
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C


Material

Материал держателя контактов	PUR/PUR
Материал контактов	Brass/Brass
Материал корпуса	PVC
Материал накидной гайки	Aluminum Anodized/Aluminum Anodized
Материал оболочки кабеля	ПВХ

Mechanical data

Длина кабеля L	15.00 m
Оболочка кабеля, цвет	желтый

Connector Drawings

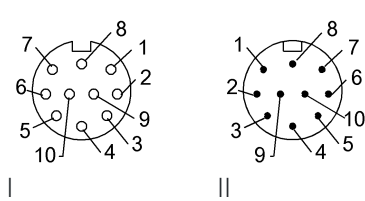

Wiring Diagrams (Schematic)

