


Вводы в коммутационный шкаф
BCC M415-E834-AG-RP001-010
Код заказа: BCC0HH5

BALLUFF

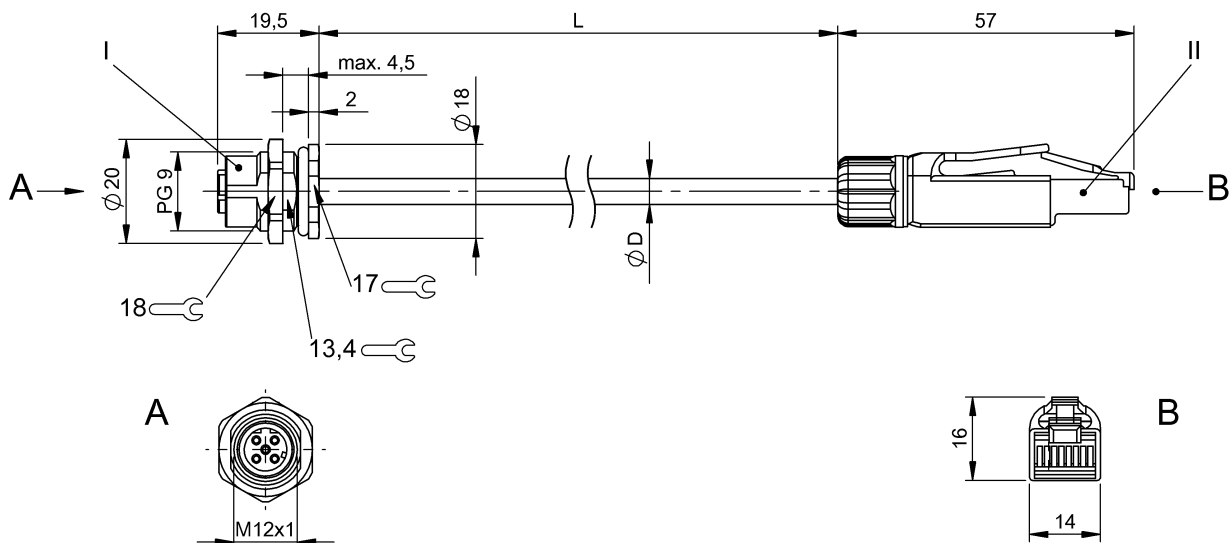

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA cULus WEEE
---	-----------------------------

Display/Operation

Индикация рабочего напряжения	нет / нет
-------------------------------	-----------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	6.70 mm $\pm$ 0.20 mm
Кабель	PUR экранир. зеленый, 1 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	15 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	2 млн.
Количество контактов	4/4
Количество проводников	4
Разъем 01, исполнение	прямой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 1	M12x1-Гнездо, прямой, 4-конт., D-с кодированием
Разъем 2	RJ45-Штекер, прямой, 4-конт.
Сечение проводника	0.34 mm ²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Рабочее напряжение Ub	60 VDC / 50 VAC
-----------------------	-----------------

Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP20
Температура кабеля, гибкая прокладка	-20...60 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-20...60 °C

Material

Материал держателя контактов	PUR/PUR
Материал контактов	Gold plated/Gold plated
Материал корпуса	PUR/PUR
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.


Mechanical data

Длина кабеля L	1.00 m
Крепление	PG9
Оболочка кабеля, цвет	зеленый
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	200 m/min
Ускорение, макс., тяговая цепь	2 m/s ²
Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь	5 м при 5 м/с ²
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	5 м при 5 м/с ²

Remarks


Не содержит галогенов

Connector Drawings

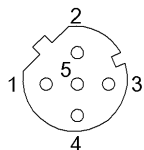

I

 
Конт. 1: желтый
 Конт. 2: белый
 Конт. 3: оранжевый
 Конт. 4: синий



II

Конт. 1: желтый
 Конт. 2: оранжевый
 Конт. 3: белый
 Конт. 4: не занят
 Конт. 5: не занят
 Конт. 6: синий
 Конт. 7: не занят
 Конт. 8: не занят

Wiring Diagrams (Schematic)

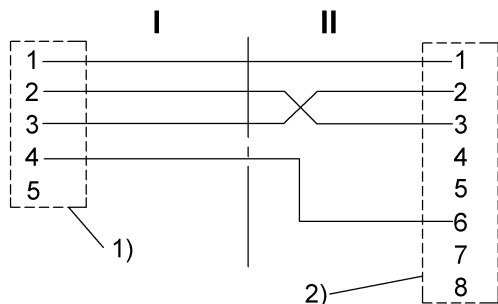

1) Экран на накидную гайку
 2) Экран на корпус