


Провода с разъемами
BCC VA04-0000-10-144-VX8350-050
Код заказа: BCC0HH8

BALLUFF

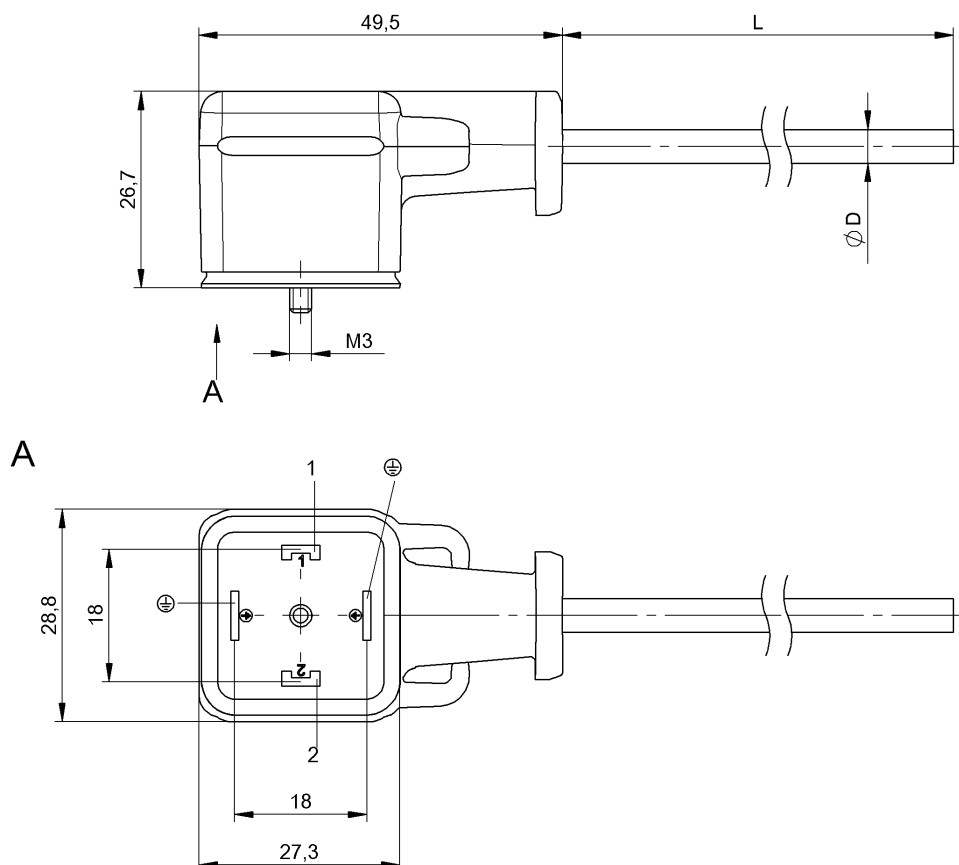

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE
---	------------

Display/Operation

Индикация функций	СД желтый
-------------------	-----------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.00 mm $\pm$ 0.20 mm
Кабель	ПВХ серый, 5 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество контактов	4
Количество проводников	3
Конфигурация штекера	угловой
Разъем	A, DIN-0°/180°, штекер клапана, угловой, 4-контактный
Сечение проводника	0.50 mm ²
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Защитная схема	Ограничительный диод Безынерционный диод
Номинальный ток (40 °C)	6.0 A
Рабочее напряжение U _b	24 V=

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...105 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C

Material

Материал держателя контактов	PA 6.6
Материал контактов	Латунь, позолоченная
Материал корпуса	PUR
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Материал стопорных винтов	Сталь

Провода с разъемами
BCC VA04-0000-10-144-VX8350-050
Код заказа: BCC0HH8

BALLUFF

Mechanical data

Длина кабеля L

5.00 m

Момент затяжки

0,5 Нм

Оболочка кабеля, цвет

серый


Remarks

Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2

* Типоразмер A по EN 175301-803

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

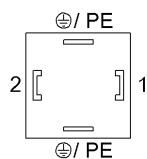

Конт. 1: коричневый

Конт. 2: синий

Конт. PE: зеленый/желтый

Wiring Diagrams (Schematic)

