


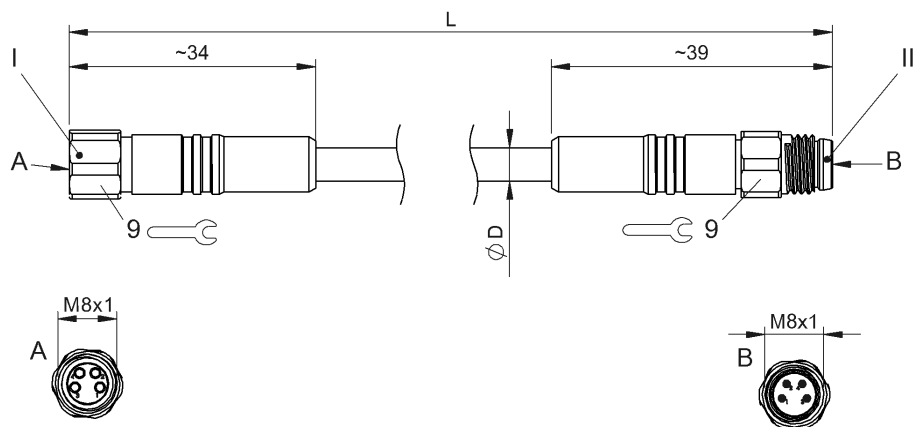

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE E~ WEEE
---	------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.60 mm
Кабель	ПВХ черный, 0.3 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество проводников	4
Разъем 1	M8x1-Гнездо, прямой, 4-конт., А-с кодированием
Разъем 2	M8x1-Штекер, прямой, 4-конт., А-с кодированием
Сечение проводника	24 AWG
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	3.0 A
Рабочее напряжение U _b	60 VDC / 60 VAC

Remarks

Соответствует стандарту AIDA
Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP67
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-25...105 °C

Interface

Переключающий выход	действующий по принципу "исключающего ИЛИ"
---------------------	--


Material

Материал держателя контактов	РА
Материал контактов	Бронза/Латунь
Материал корпуса	ПВХ
Материал накидной гайки	Высококачественная сталь/Высококачественная сталь
Материал оболочки кабеля	ПВХ

Mechanical data

Длина кабеля L	0.30 m
Момент затяжки	0,4 Нм / 0,4 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный

Connector Drawings

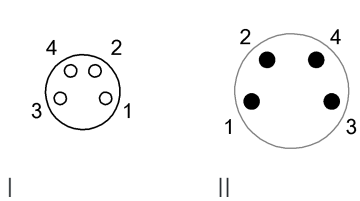

Wiring Diagrams (Schematic)

