

Индуктивные элементы связи
BIC 2B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A
Код заказа: BIC007E

BALLUFF

Mechanical data

Макс. момент затяжки	70 Nm
Момент затяжки	0,6 Нм
Размеры	Ø 30 x 72.1 mm
Смещение	±6 mm


Типоразмер

M30x1,5

Range/Distance

Дальность действия	0...10 мм
Расстояние передачи	0...10 mm

Connector Drawings

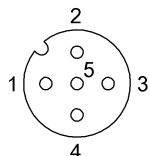

IO-Link

Конт. 1: +24 В

Конт. 2: выход

Конт. 3: земля

Конт. 4: C/Q, IO-Link DÜ-канал

Конт. 5: не занят