


Сборные штекерные соединители
BCC M445-0000-1A-004-41X475-000
Код заказа: BCC0HR1

BALLUFF

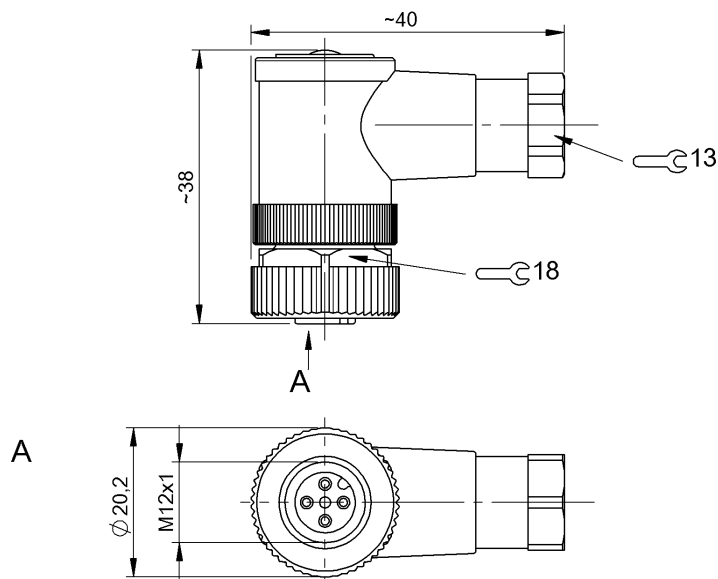

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/
конформность E~
WEEE

Display/Operation

Индикация рабочего напряжения СД зеленый

Electrical connection

Диаметр кабеля D 4...6 mm
Количество подключаемых контактов 4
Разъем M12x1-Гнездо, угловой, 5-конт.,
А-с кодированием
Система сборный

Electrical data

Номинальный ток (40 °C) 4.0 A
Рабочее напряжение U_b 30 VDC / 30 VAC

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты IP67
Температура окружающей среды -40...85 °C

Interface

Переключающий выход PNP замыкающий контакт (NO)


Material

Материал держателя контактов PA
Материал контактов Латунь
Материал корпуса PA
Материал накидной гайки литой под давлением цинковый
сплав

Mechanical data


Крепление выводов Винтовые клеммы
Момент затяжки 0,6 Нм
Сечение в месте соединения 0.14...0.75 mm²

Connector Drawings

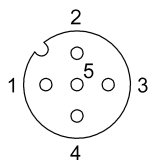

Конт. 1-4 можно использовать

 Wiring Diagrams (Schematic)



1) СД зеленый = индикация работы

2) СД желтый = работа