

Y-образные разветвители
BCC M414-M425-M425-U2011-050
Код заказа: BCC0AWL

BALLUFF

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Температура кабеля, гибкая прокладка	-25...105 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...105 °C

Interface

Переключающий выход	PNP замыкающий контакт (NO)
---------------------	-----------------------------

Material

Материал держателя контактов	PUR/PUR/PUR
Материал контактов	Латунь/Бронза/Бронза
Материал корпуса	PUR/PUR/PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	TPE


Mechanical data

Длина кабеля L	5.00 m
Момент затяжки	0,6 Нм / 0,6 Нм / 0,6 Нм
Оболочка кабеля, цвет	желтый
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей


Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20327
Невоспламеняемость IEC 332-2

Connector Drawings

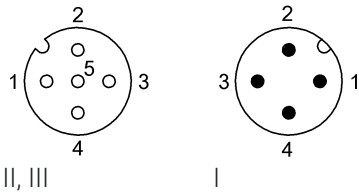

Wiring Diagrams (Schematic)

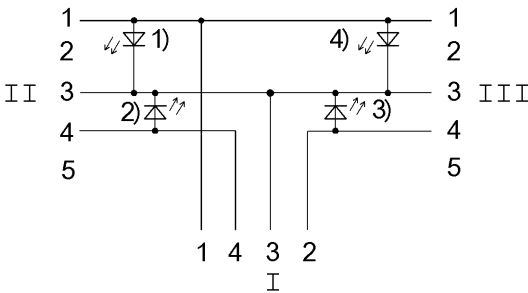

- 1) А СД питания
- 2) А сигнальный СД
- 3) В СД питания
- 4) В СД питания