

Basic features

Исполнение	Модуль лазера
Комплект поставки	Динамометрическая рукоятка, монтажный ключ, руководство по эксплуатации, протокол проверки (по 1 шт.) Батарейки тип 1,5 В AAA (2 шт.)
Применение	для оптоэлектронных защитных световых завес BLG
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE

Electrical data

Выходная мощность, макс.	1 mW
Тип батареи	Батарейки Micro тип 1,5 В AAA

Remarks

Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-5...50 °C
------------------------------	------------

Material

Защита поверхности	анодирован.
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.


Mechanical data

Крепление	Винты, клеммы
Размеры	81 x 26.6 x 44 mm

Optical features

Вид излучения	Лазер, красный свет
Класс лазера по IEC 60825-1	2
Тип проекции	Точка

Warning Symbols

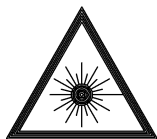

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ – НЕ СМОТРЕТЬ НА ИСТОЧНИК ЛУЧА!

КЛАСС ЛАЗЕРА 2 по IEC60825-1: 2003-10