

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	WEEE
---	------

Electrical connection

Количество контактов	4
Разъем 01, исполнение	прямой
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	300 VDC / 300 VAC


Environmental conditions

Степень защиты	IP67
----------------	------

Material

Материал контактов	Медный сплав, позолоченный
Материал корпуса	ПВХ
Материал накидной гайки	Латунь никелир.

Connector Drawings

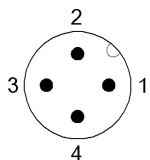

Перемычка между конт.1 и конт.2
 Перемычка между конт.3 и конт.4

Wiring Diagrams (Schematic)

