


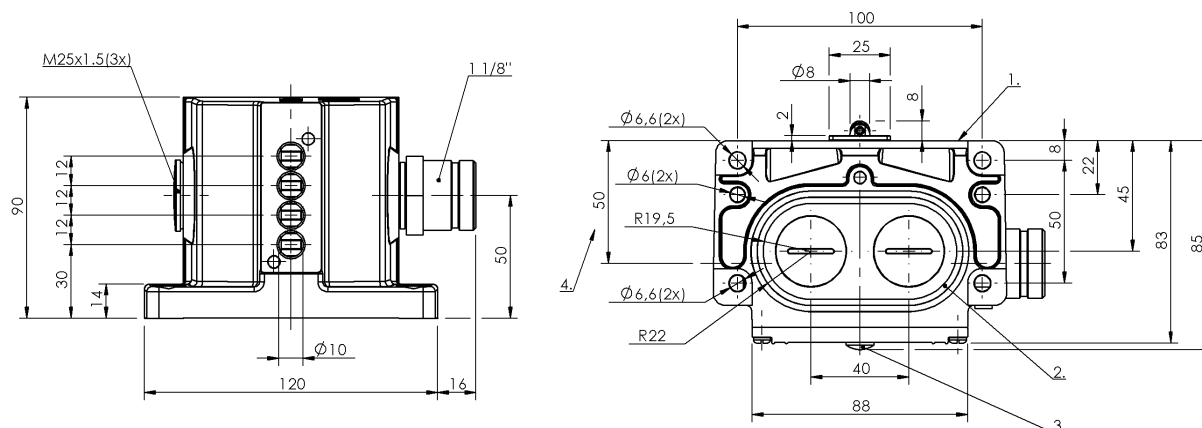

1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL, 4) Кабельный ввод



Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Исполнение	Щелчковый контакт
Переключатель DIN	DIN 43697
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE CSA WEEE

Electrical connection

Разъем	1 1/8"-Фланцевый штекер, 12-конт.
--------	-----------------------------------

Electrical data

Функция переключения, механическая	Двойное прерывание с гальванической развязкой один замыкатель и один размыкатель Двухконтурный переключатель
------------------------------------	--

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения
-----------------------	--


Material

Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.

Mechanical data

Number of switching positions	4x Подшипник качения механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Установка	вертикально
Фланец, ввод	2 Резьбовых выхода M25
Форма толкателя	1-4-я точка переключения: подшипник качения

Connector Drawings

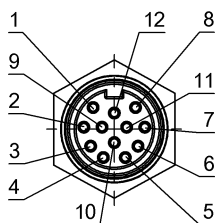

Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

