


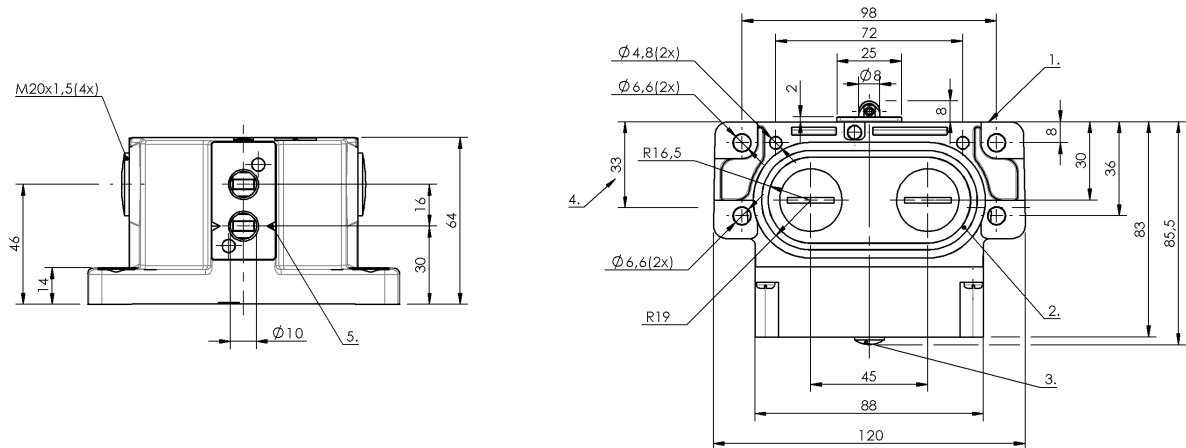

1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL, 4) Кабельный ввод, 5) Марк. Безопасн. точка переключения



Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Исполнение	Безопасность DIN EN 60204-1
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения BSE 85: 1 миллион циклов переключения
-----------------------	---

Material

Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.

Mechanical data

Number of switching positions	2x Подшипник качения механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Установка	вертикально
Фланец, ввод	2 Резьбовых выхода M20
Форма толкателя	1-2-я точка переключения: подшипник качения

Wiring Diagrams (Schematic)

