


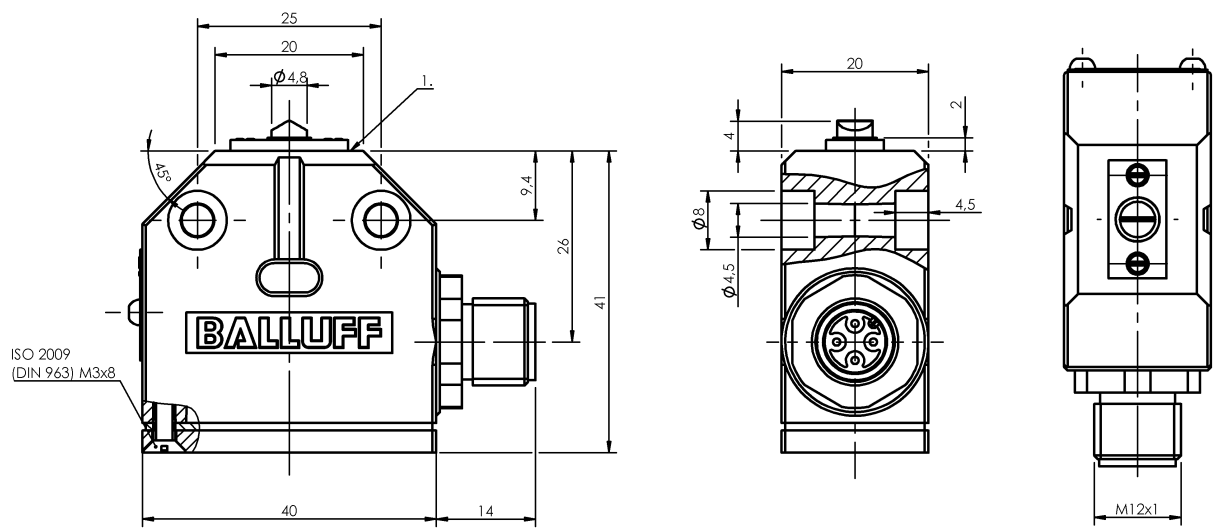

1) Опорная кромка

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Дополнительные свойства	Особый выключатель Особое подключение без подключения защитного провода Винты с потайной головкой
Исполнение	Щелчковый контакт
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE CCC WEEE

Electrical connection

Разъем	M12x1-Фланцевый штекер, 4- конт., А-с кодированием
--------	---

Electrical data

Функция переключения, механическая	одноконтактный переключатель
------------------------------------	---------------------------------

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 69.1: 10 миллионов циклов переключения
-----------------------	---


Material

Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.

Mechanical data


Number of switching positions	Крыша - Е механический
Направление приближения	продольно или поперечно привинчиваемой поверхности произвольно
Установка	нет
Фланец, ввод	нет
Форма толкателя	1-я точка переключения: Е- крыша

Connector Drawings

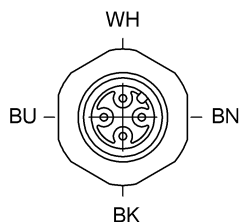

Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

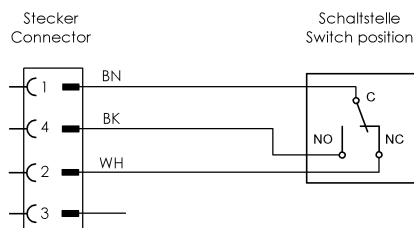

ACHTUNG: Stecker ohne Schutzleiter!
Schutzklasse III (VDE 0160)

Attention: No groundwire!
Protection Class III (VDE 0160)