
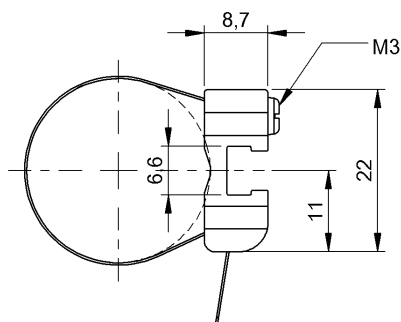


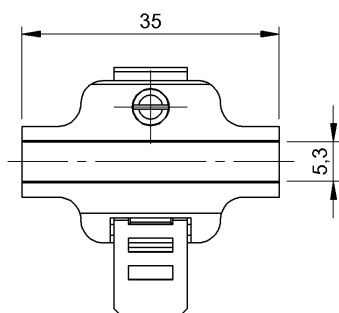

Basic features

Комплект поставки	Адаптер для крепления с Т-образным пазом Крепежный элемент
Область применения	Пневмоцилиндры, круглые без канавки или шатуна Диаметр поршня 8 - 25 мм Для BMF 307 и BMF 315
Применение	для магнитных датчиков BMF 307
Принцип действия	Крепежный уголок BMF

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-30...80 °C
------------------------------	-------------

Material

Материал	Сталь, нержавеющая Литой под давлением цинковый сплав
----------	---

Mechanical data

Крепление держателя	Встроен в держатель
Момент затяжки	0,1 Нм
Момент затяжки зажимного винта	0.5 Nm

Range/Distance

Область зажима	8...25 mm
----------------	-----------