

1) от кабельного барабана



Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE E~ WEEE
---	------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.31 mm ±0.25 mm
Кабели, указание	Ethernet, CAT 5E
Кабель	PVC Shielded teal, 100 m
Количество проводников	4
Сечение проводника	26 AWG

Electrical data

Производственная мощность	13,5 пФ/фут
Рабочее напряжение Ub	300 VDC / 300 VAC
Скорость передачи	10/100 Mbit/s
Сопротивление проводника	≤ 42,6 Ом/1000 фт
Сопротивление связи, макс.	100 Ом ±15 Ом
Структура проводников	2x2 витые пары

Remarks

QUABBIN DATAMAX СВЕРХИЗНОСОСТОЙКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАЧКОРД ETHERNET P/N 5032-- C(UL)US 2PR 26 AWG 75C -- CAT 5e TIA-568-C.2 -- RoHS

Environmental conditions

Температура кабеля, фиксированная прокладка	-20...75 °C
--	-------------

Material

Кабель, экранирование	Алюминиевая фольга и медное плетение
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.

Mechanical data

Длина кабеля L	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	бирюзовый

Connector Drawings

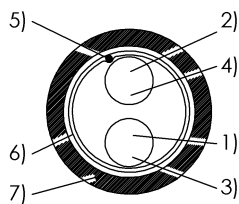


Схема проводов

Провод 1: белый/оранжевый

Провод 2: белый/зеленый

Провод 3: оранжевый

Провод 4: зеленый

5) 26AWG попутный вывод

6) Экран

7) Оболочка