


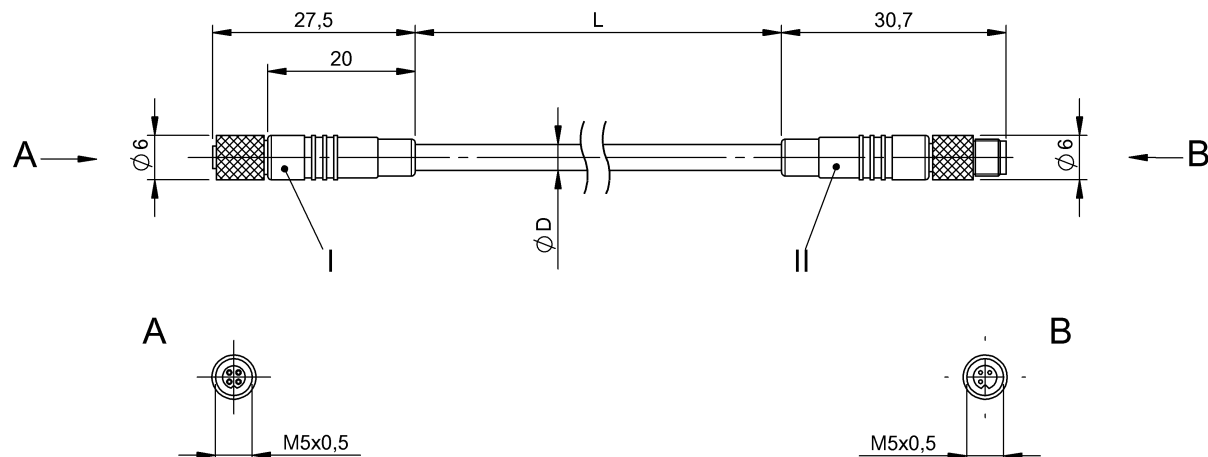

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE E~ WEEE
---	------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	4.00 mm $\pm$ 0.10 mm
Кабель	PUR Shielded black, 4.00 m
Количество проводников	4
Разъем 1	M5x0.5-Female, straight, 4-pin
Разъем 2	M5x0.5-Male, straight, 3-pin
Сечение проводника	0.14 mm ²
Система	Molded/Molded

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	1.0 A
Рабочее напряжение U _b	60 VDC / 60 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP67
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...80 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-25...80 °C

Material

Кабель, экранирование	Медное плетение, лужен.
Материал держателя контактов	PUR/PUR
Материал контактов	Bronze/Brass
Материал корпуса	PUR/PUR
Материал накидной гайки	Brass nickel plated/Brass nickel plated
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки кабеля, указание	экранир.

Mechanical data

Длина кабеля L	4.00 m
Оболочка кабеля, цвет	черный

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings



I

Конт. 1: коричневый
Конт. 3: синий
Конт. 4: черн.



II

Конт. 1: коричневый
Конт. 3: синий
Конт. 4: черн.

Wiring Diagrams (Schematic)

