


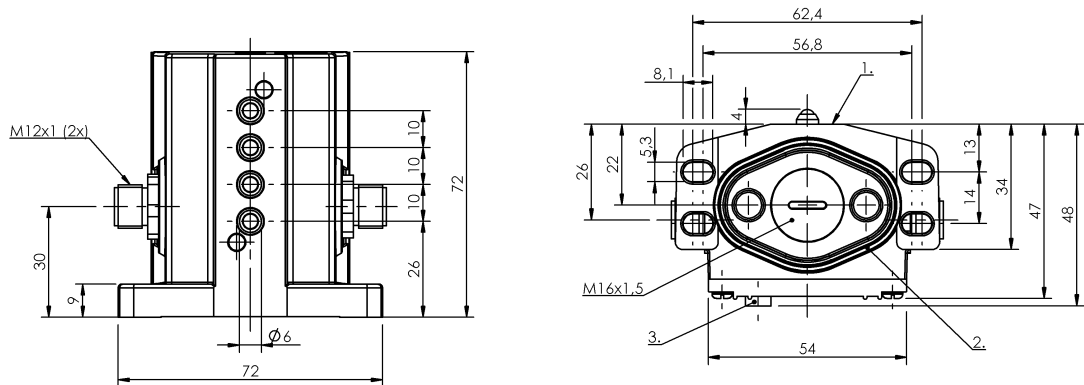

1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Функциональный индикатор FC



Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Исполнение	Щелчковый контакт
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE

Electrical connection

Разъем	M12x1-Фланцевый штекер, 5-конт.
--------	---------------------------------

Electrical data

Функция переключения, механическая	одноконтактный переключатель
------------------------------------	---------------------------------

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 69.1: 10 миллионов циклов переключения
-----------------------	--


Material

Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.

Mechanical data

Number of switching positions	4x Шар механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Установка	вертикально
Фланец, ввод	1 Резьбовой выход M16
Форма толкателя	1-4-я точка переключения: шар

Connector Drawings

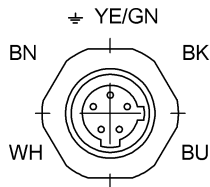

Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

