


1) Опорная кромка

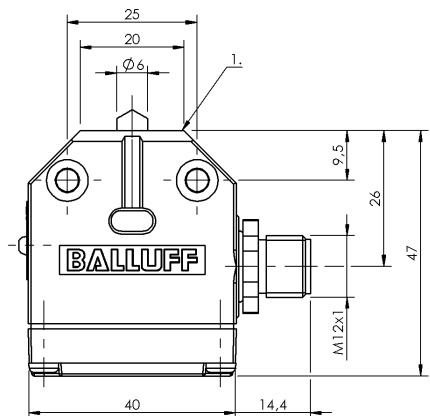

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Дополнительные свойства	без подключения защитного провода
Исполнение	Щелчковый контакт
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE

Electrical connection

Разъем	M12x1-Фланцевый штекер, 4-конт., А-с кодированием
--------	---

Electrical data

Функция переключения, механическая	одноконтактный переключатель
------------------------------------	------------------------------

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 74.1: 10 миллионов циклов переключения
-----------------------	--


Material

Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.

Mechanical data


Number of switching positions	Крыша механический
Направление приближения	продольно или поперечно привинчиваемой поверхности
Установка	произвольно
Фланец, ввод	нет
Форма толкателя	1-я точка переключения: крыша

Connector Drawings

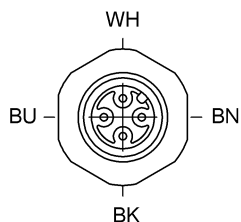

Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

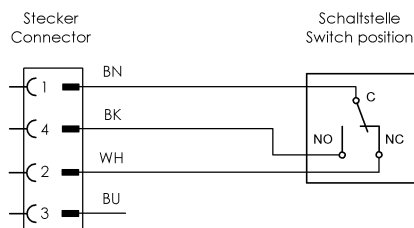

ACHTUNG: Stecker ohne Schutzleiter!
Schutzklasse III (VDE 0160)

Attention: No groundwire!
Protection Class III (VDE 0160)