

Interface

Версия IO-Link	1.1
Время цикла, мин.	4 ms
Интерфейс	IO-Link 1.1
Параметры процесса, IN	1 bytes
Параметры процесса, OUT	1 bytes
Скорость передачи	COM2 (38,4 кбод)
Цикл данных процесса, мин.	3.2 ms
Цифровые входы	8x P-N-P, тип 3
Цифровые выходы	8 PNP

Material

Материал корпуса	PA
Материал оболочки	PUR
Смазывание корпуса	нет

Mechanical data

Вес	385 g
Размеры	43,3 x 16,3 x 88,3 мм


Remarks

см. краткое руководство

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings

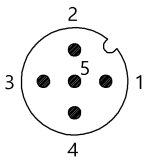

Конт. 1: +24 В, US
Конт. 2: +24 В, UA
Конт. 3: земля
Конт. 4: C/Q, IO-Link
Конт. 5: размыкающий

Wiring Diagrams (Schematic)

Requirements	Wire color
0 V, GND	Black
Input 1 / Output 1	Purple
Input 2 / Output 2	White
Input 3 / Output 3	Brown
Input 4 / Output 4	Green
Input 5 / Output 5	Yellow
Input 6 / Output 6	Gray
Input 7 / Output 7	Rose
Input 8 / Output 8	Blue
US Supply +24 V	Red