


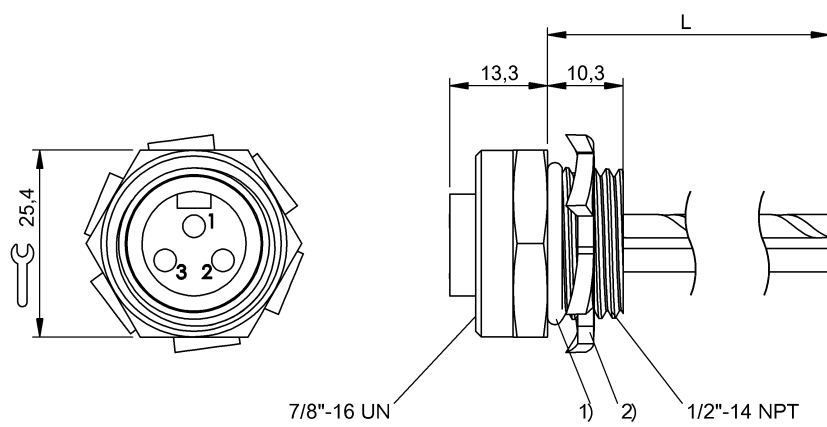

1) Упл. кольцо, 2) Стопорная шайба



Basic features

Область применения	Встраиваемый штекер
Разрешение на эксплуатацию/конформность	cULus WEEE CE

Electrical connection

Количество проводников	3
Разъем	7/8"-Гнездо, прямой, 3-конт.
Сечение проводника	16 AWG

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	13.0 A
Рабочее напряжение Ub	600 VDC / 600 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...105 °C

Material

Материал держателя контактов	ПВХ
Материал изоляции жил	ПВХ
Материал контактов	Медный сплав, позолоченный
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал накидной гайки	Сталь оцинкован.


Mechanical data

Длина вывода L	5.00 m
Крепление	1/2" NPT
Момент затяжки	1,5 Нм

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

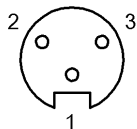

Конт. 1: зеленый/желтый
Конт. 2: черный
Конт. 3: белый

Wiring Diagrams (Schematic)

1 _____

2 _____

3 _____