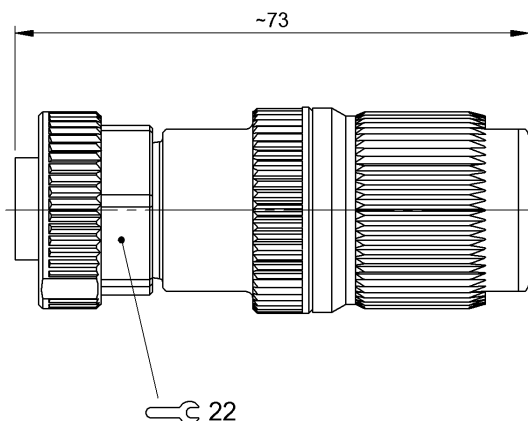


Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	WEEE
---	------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	6.8...12.5 mm
Количество подключаемых контактов	5
Разъем	7/8"-16UN2B-Гнездо, прямой, 5-- конт.
Система	сборный

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	10.0 A
Рабочее напряжение U _b	230 VDC / 230 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67, IP65
Температура окружающей среды	-40...85 °C

Material

Материал держателя контактов	PUR, PA
Материал контактов	Медный сплав
Материал корпуса	PUR литой под давлением цинковый сплав
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав


Mechanical data

Крепление выводов	Технология заделки кабеля в контакты
Момент затяжки	1,5 Нм
Сечение в месте соединения	0.75...1.5 mm ²

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

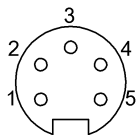

Конт. 1-5 можно использовать