


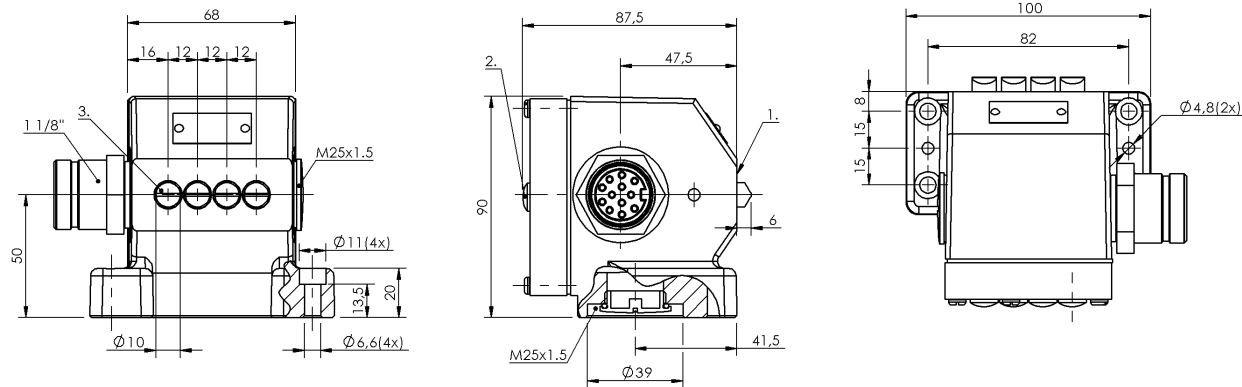

1) Опорная кромка, 2) Функциональный индикатор FD/FE/LL, 3) 1-я точка переключения



Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Исполнение	Щелчковый контакт
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE

Electrical connection

Разъем	1 1/8"-Фланцевый штекер, 12-конт.
--------	-----------------------------------

Electrical data

Функция переключения, механическая	Двухконтурный переключатель один замыкатель и один размыкатель с гальванической развязкой Двойное прерывание
------------------------------------	--

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения
-----------------------	--


Material

Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.

Mechanical data

Number of switching positions	4x Крыша механический
Направление приближения	перпендик. к привинчиваемой поверхности
Установка	вертикально
Фланец, ввод	1 Резьбовой выход M25
Форма толкателя	1-4-я точка переключения: крыша

Connector Drawings

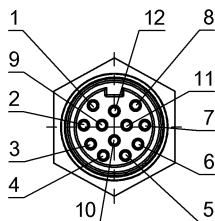

Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

