

Кулачковые выключатели
BNS 819-D03-L16-100-10-S80L
Код заказа: BNS04P1

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	3x Подшипник качения механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-3. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-3. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-3. Точка переключения: 120 m/min

Срок службы, механич.

Усилие переключения
Установка
Фланец, ввод
Форма толкателя


1-3. Точка переключения: 30
млн. циклов переключения
1-3. Точка переключения: 20 N
вертикально
2 Резьбовых выхода M25
1-3-я точка переключения:
подшипник качения

Range/Distance

Воспроизводимость

1-3. Точка переключения:
null0.01 mm

Connector Drawings

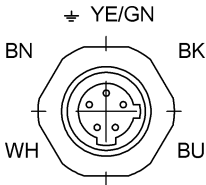

Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

