


Провода с разъемами
BCC A396-0000-10-131-VX46W6-050
Код заказа: BCC0JPF

BALLUFF

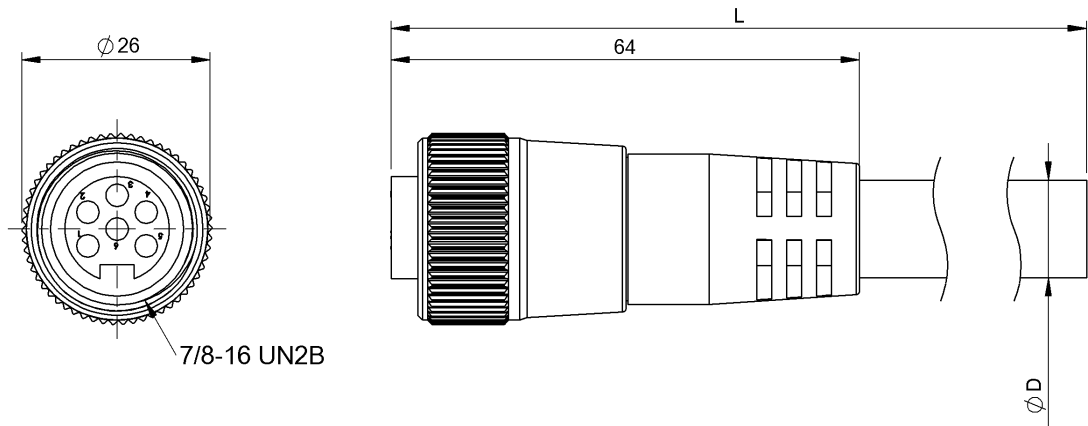

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	WEEE
---	------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	13.30 mm
Кабель	ПВХ желтый, 5 m
Количество контактов	6
Количество проводников	6
Конфигурация штекера	прямой
Разъем	7/8"-Г-нездо, прямой, 6-конт.
Сечение проводника	16 AWG
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	8.0 A
Провод, номинальное напряжение =, макс.	600 V
Провод, номинальное напряжение ~, макс.	600 V
Рабочее напряжение Ub	600 VDC / 600 VAC

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...105 °C


Material

Материал контактов	Медный сплав
Материал корпуса	ПВХ
Материал накидной гайки	Латунь никелир.
Материал оболочки кабеля	ПВХ

Mechanical data

Длина кабеля L	5.00 m
Оболочка кабеля, цвет	желтый

 Connector Drawings



- Конт. 1: белый
- Конт. 2: красный
- Конт. 3: зеленый/желтый
- Конт. 4: оранжевый
- Конт. 5: черный
- Конт. 6: синий

Wiring Diagrams (Schematic)

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____