

1) от кабельного барабана



## Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE
---	------------

## Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.60 mm ±0.13 mm
Кабель	TPE желтый, 100 м, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	10 млн.
Количество проводников	5
Сечение проводника	22 AWG

## Electrical data

Рабочее напряжение U <sub>b</sub>	300 VDC / 300 VAC
-----------------------------------	-------------------

## Environmental conditions

Температура кабеля, гибкая прокладка	-25...105 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...105 °C

## Material

Материал оболочки кабеля	TPE
--------------------------	-----

## Mechanical data

Длина кабеля L	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	желтый
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей

## Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20327  
Невоспламеняемость по IEC 60332-1-2

Простые кабели  
BCC 0000-0000-00-034-EX45T2-10X  
Код заказа: BCC0JPY

**BALLUFF**

## Connector Drawings

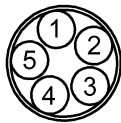


Схема проводов

Провод 1: коричневый

Провод 2: белый

Провод 3: синий

Провод 4: черный

Провод 5: зеленый/желтый