


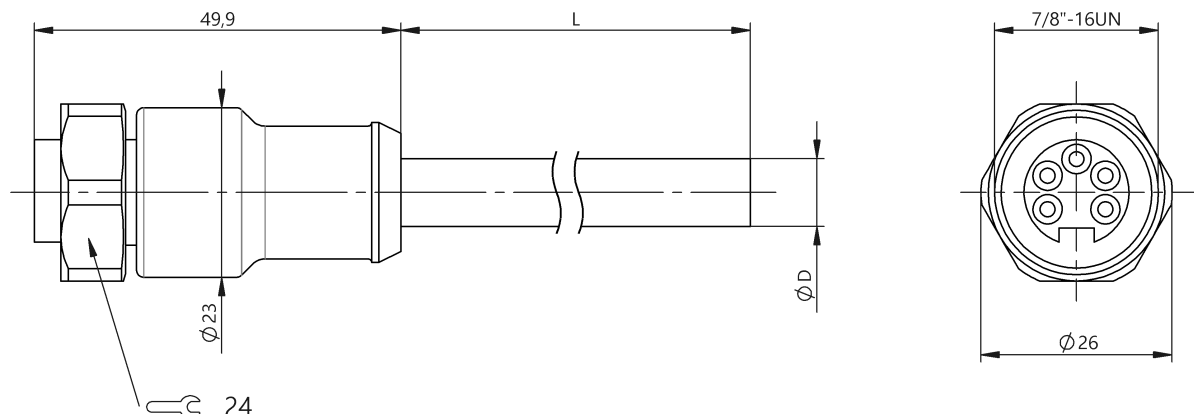

#### Basic features

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Разрешение на эксплуатацию/<br>конформность | CE<br>Ecolab<br>WEEE |
|---------------------------------------------|----------------------|

#### Electrical connection

|                                                        |                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Диаметр кабеля D                                       | 9.20 mm $\pm$ 0.3 mm              |
| Кабель                                                 | TPE-V серый, 5 m                  |
| Кабель, радиус изгиба мин., гибкая<br>прокладка        | 10 x D                            |
| Кабель, радиус изгиба мин.,<br>фиксированная прокладка | 5 x D                             |
| Количество контактов                                   | 5                                 |
| Количество проводников                                 | 5                                 |
| Конфигурация штекера                                   | прямой                            |
| Разъем                                                 | 7/8\"-Г гнездо, прямой, 5-конт.   |
| Сечение проводника                                     | 1.5 mm <sup>2</sup>               |
| Система                                                | с бесшовной экструд.<br>оболочкой |

#### Electrical data

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Operating voltage U <sub>b</sub> 3-phase network | 277/480V AC $\pm$ 15% |
| Номинальный ток (40 °C)                          | 9.0 A                 |
| Провод, номинальное напряжение =,<br>макс.       | 600 V                 |
| Провод, номинальное напряжение ~,<br>макс.       | 600 V                 |
| Рабочее напряжение U <sub>b</sub>                | 300 VDC / 300 VAC     |

#### Environmental conditions

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Степень защиты                                 | IP69K        |
| Температура кабеля, гибкая<br>прокладка        | -25...105 °C |
| Температура кабеля, фиксированная<br>прокладка | -50...105 °C |

#### Material

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Материал держателя контактов | PP                                   |
| Материал контактов           | Латунь, позолоченная                 |
| Материал корпуса             | PP                                   |
| Материал накидной гайки      | Высококачественная сталь<br>(1.4404) |
| Материал оболочки кабеля     | TPE-V                                |


#### Mechanical data

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Длина кабеля L        | 5.00 m |
| Момент затяжки        | 1,5 Нм |
| Оболочка кабеля, цвет | серый  |

Remarks

Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815  
Не содержит галогенов по IEC 60754-1  
Без LABS  
Степень защиты по IEC 60529 или ISO 20653, только в свинченном состоянии с ответной частью.

Connector Drawings

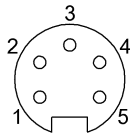

Конт. 1: черный  
Конт. 2: синий  
Конт. 3: зеленый/желтый  
Конт. 4: коричневый  
Конт. 5: белый

Wiring Diagrams (Schematic)

