


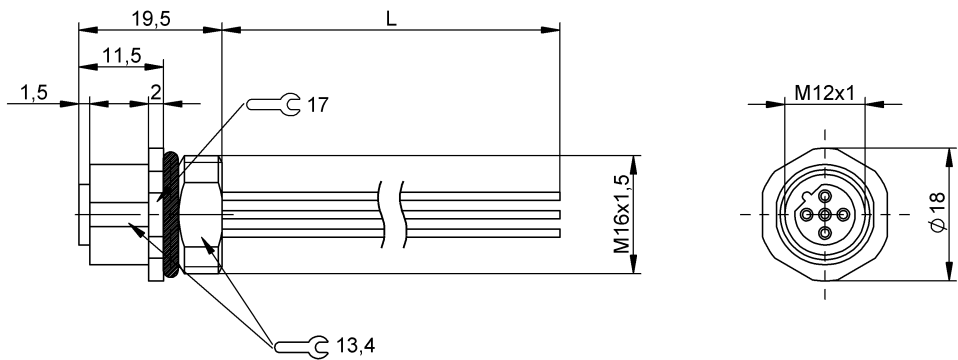

1) Nut included



Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE cURus
---	---------------------

Electrical connection

Количество проводников	4
Разъем	M12x1-Гнездо, прямой, 4-конт., В-с кодированием
Сечение проводника	0.25 mm ²

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение U _b	250 VDC / 250 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP68
Температура окружающей среды	-40...85 °C

Material

Материал держателя контактов	PA
Материал изоляции жил	TPE
Материал контактов	Бронза
Материал корпуса	литой под давлением цинковый сплав, никелир.
Материал корпуса, защита поверхности	никелир.


Mechanical data

Длина вывода L	2.00 m
Крепление	M16x1,5

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
Крепежная гайка M16 входит в комплект поставки

Connector Drawings

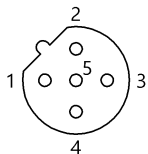

Конт. 1: коричневый

Конт. 2: белый

Конт. 3: синий

Конт. 4: черн.

Конт. 5: не занят

Wiring Diagrams (Schematic)

