


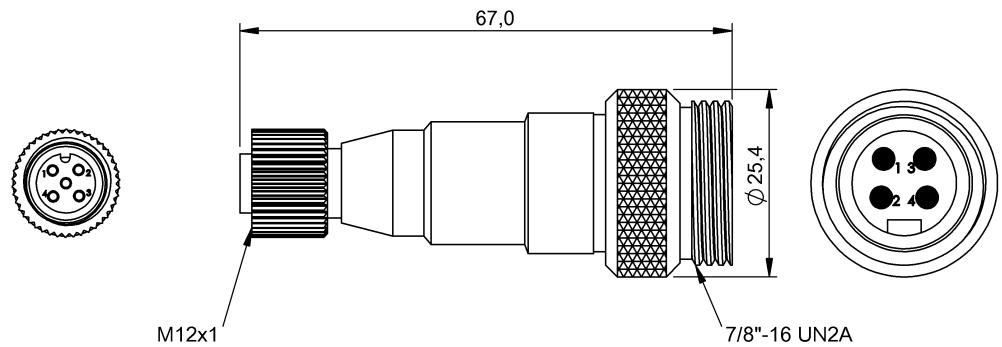

Basic features

Область применения	Встраиваемый штекер
Разрешение на эксплуатацию/конформность	WEEE

Electrical connection

Количество контактов	4/4
Разъем 01, исполнение	прямой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 1	M12x1-Гнездо, прямой, 4–конт., А-с кодированием
Разъем 2	7/8"-Штекер, прямой, 4–конт.
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Рабочее напряжение Ub	300 VDC / 300 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
----------------	------

Material

Материал держателя контактов	РА/ПВХ
Материал контактов	Медный сплав, позолоченный/ Медный сплав, позолоченный
Материал корпуса	ПВХ, желтый
Материал накладной гайки	Латунь никелир./Алюминий


Mechanical data

Момент затяжки	0,6 Нм / 1,5 Нм
----------------	-----------------

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

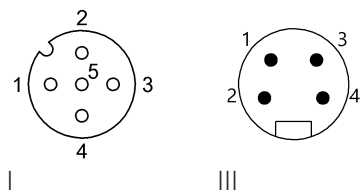

Wiring Diagrams (Schematic)

