

Кулачковые выключатели
BNS 819-B03-D08-40-11-S80L
Код заказа: BNS0540

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	3x Крыша механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-3. Точка переключения: BSE 70.1
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-3. Точка переключения: 2.30...2.80 mm
Скорость трогания с места	1-3. Точка переключения: 20 m/ min

Срок службы, механич.

1-3. Точка переключения: 10
млн. циклов переключения

Усилие переключения

1-3. Точка переключения: 8 N

Фланец, ввод

нет

Форма толкателя


1-3-я точка переключения:
крыша

Range/Distance

Воспроизводимость

1-3. Точка переключения: ± 0.02
mm

Connector Drawings

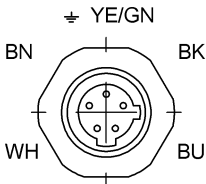

Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

