


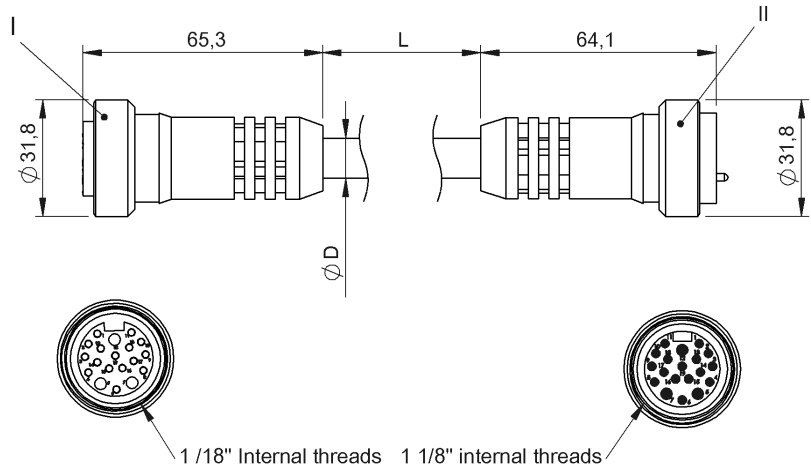

Basic features

Область применения	Рабочее напряжение
Разрешение на эксплуатацию/конформность	cULus E~ WEEE

Electrical connection

Кабель	PUR black, 20.00 m
Количество проводников	19
Разъем 1	1 1/8"-Female, straight, 19-pin
Разъем 2	1 1/8"-Male, straight, 19-pin
Сечение проводника	18 AWG/22 AWG
Система	Molded/Molded

Electrical data

Номинальный ток AWG 18 (40 °C)	8.0 A
Номинальный ток AWG 22 (40 °C)	3.0 A
Рабочее напряжение Ub	300 VDC / 300 VAC

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67/IP67
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...80 °C


Material

Материал контактов	Copper alloy, gold plated/Copper alloy, gold plated
Материал корпуса	PUR/PUR
Материал накидной гайки	Aluminum Anodized/Aluminum Anodized
Материал оболочки кабеля	PUR


Mechanical data

Длина кабеля L	20.00 m
Оболочка кабеля, цвет	черный

Connector Drawings

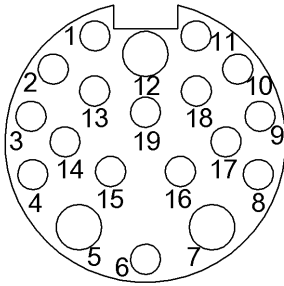

- I
- PIN 1: violet
- Конт. 2: красный
- Конт. 3: серый
- Конт. 4: красный/синий
- Конт. 5 синий (AWG18)
- Конт. 6: зеленый
- Конт. 7: коричневый (AWG18)
- Конт. 8: белый/зеленый
- Конт. 9: белый/желтый
- Конт.10: белый/серый
- Конт.11: черный
- Конт.12: зеленый/желтый (AWG18)
- Конт.13: желтый/коричневый
- Конт.14: коричневый/зеленый
- Конт.15: белый
- Конт.16: желтый
- Конт.17: розовый
- Конт.18: серый/коричневый
- Конт.19: серый/розовый

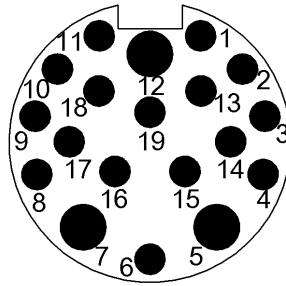

- II
- PIN 1: violet
- Конт. 2: красный
- Конт. 3: серый
- Конт. 4: красный/синий
- Конт. 5 синий (AWG18)
- Конт. 6: зеленый
- Конт. 7: коричневый (AWG18)
- Конт. 8: белый/зеленый
- Конт. 9: белый/желтый
- Конт.10: белый/серый
- Конт.11: черный
- Конт.12: зеленый/желтый (AWG18)
- Конт.13: желтый/коричневый
- Конт.14: коричневый/зеленый
- Конт.15: белый
- Конт.16: желтый
- Конт.17: розовый
- Конт.18: серый/коричневый
- Конт.19: серый/розовый

Wiring Diagrams (Schematic)

