

1) от кабельного барабана



Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE
---	------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.30 mm ±0.13 mm
Кабель	TPE желтый, 300 м, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	10 млн.
Количество проводников	4
Сечение проводника	22 AWG

Electrical data

Рабочее напряжение U _b	300 VDC / 300 VAC
-----------------------------------	-------------------

Environmental conditions

Температура кабеля, гибкая прокладка	-25...105 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...105 °C

Material

Материал оболочки кабеля	TPE
--------------------------	-----

Mechanical data

Длина кабеля L	300.00 m
Оболочка кабеля, цвет	желтый
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей

Remarks

Простой кабель: допуск по UL-AWM 20327 или CSA AWM I/II A/B, FT1
Огнезащита по IEC 332-2
Маслостойкий

Connector Drawings

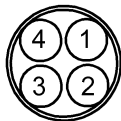


Схема проводов

Провод 1: коричневый

Провод 2: белый

Провод 3: синий

Провод 4: черный

Wiring Diagrams (Schematic)

