

1) от кабельного барабана

Electrical connection

Диаметр кабеля D	10.67 mm ±0.25 mm
Кабель	PVC Yellow, 300 m
Количество проводников	4
Сечение проводника	16 AWG

Electrical data

Рабочее напряжение U _b	600 VDC / 600 VAC
-----------------------------------	-------------------

Environmental conditions

Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C
---	--------------

Material

Материал оболочки кабеля	ПВХ
--------------------------	-----


Mechanical data

Длина кабеля L	300.00 m
Оболочка кабеля, цвет	желтый

Remarks

Простой кабель: ПВХ, допуск UL, 16/4 ST00W/ST00W CSA 105°C 600 V
Невоспламеняемость по UL FT2
Маслостойкий

Connector Drawings

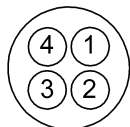

Конт. 1: черный
Конт. 2: белый
Конт. 3: красный
Конт. 4: зеленый

Простые кабели
BCC 0000-0000-00-072-VX44W6-30X
Код заказа: BCC0K7P



Wiring Diagrams (Schematic)

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____