


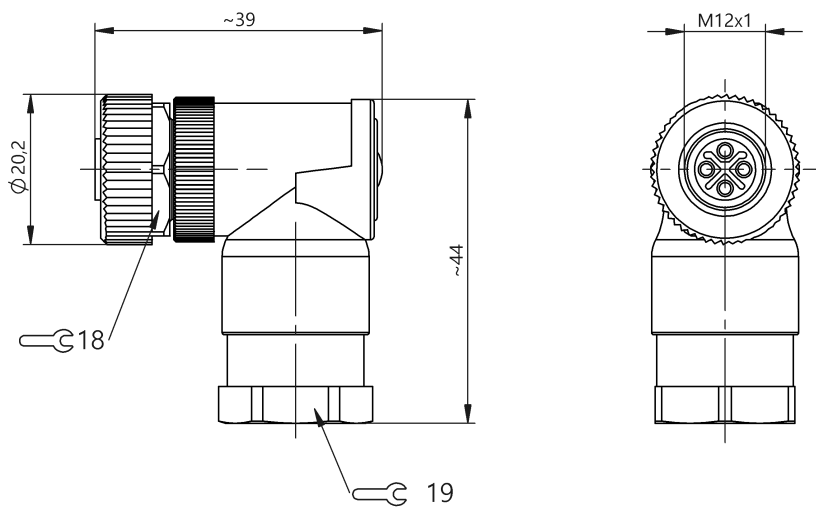

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE UKCA cULus
---	-----------------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	8...10 mm
Количество подключаемых контактов	4
Разъем	M12x1-Гнездо, угловой, 4-конт., S-с кодированием
Система	сборный

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	12.0 A
Рабочее напряжение U _b	630 VDC / 630 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...85 °C

Material

Материал держателя контактов	PA
Материал контактов	Gold plated
Материал корпуса	PA
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав

Mechanical data

Крепление выводов	Винтовые клеммы
Сечение в месте соединения	1.50 mm ²

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

