


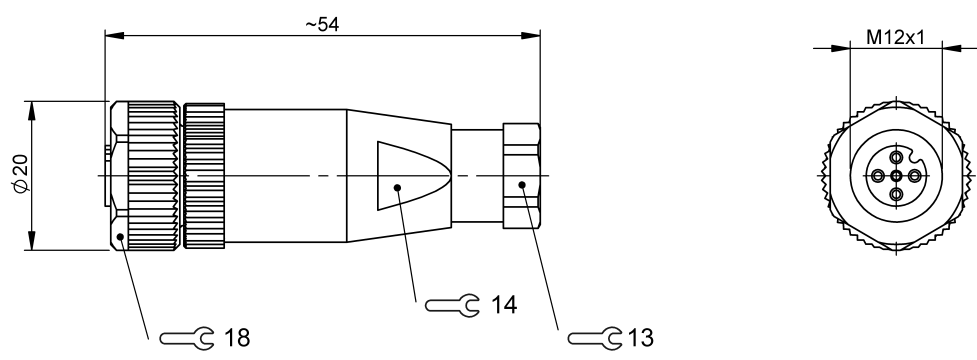

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/конформность	WEEE
---	------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	4...6 mm
Количество подключаемых контактов	5
Разъем	M12x1-Гнездо, прямой, 5-конт., А-с кодированием
Система	сборный

Electrical data

Рабочее напряжение U _b	30 В=
-----------------------------------	-------

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...85 °C

Material

Материал контактов	Бронза
Материал корпуса	PBT/GF
Материал накидной гайки	PA

Mechanical data

Крепление выводов	Винтовые клеммы
Сечение в месте соединения	0.75 mm ²

Connector Drawings

