

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	WEEE
---	------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	6...8 mm
Количество подключаемых контактов	8
Разъем	M12x1-Гнездо, прямой, 8-конт., А-с кодированием
Система	сборный

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	2.0 A
Рабочее напряжение U _b	36 VDC / 30 VAC

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-40...85 °C


Material

Материал держателя контактов	РА
Материал контактов	Медный сплав
Материал корпуса	Латунь, никелир.

Mechanical data

Крепление выводов	Винтовые клеммы
Сечение в месте соединения	0.75 mm ²

Connector Drawings

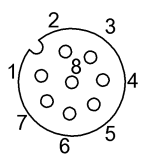

Конт. 1-8 можно использовать