


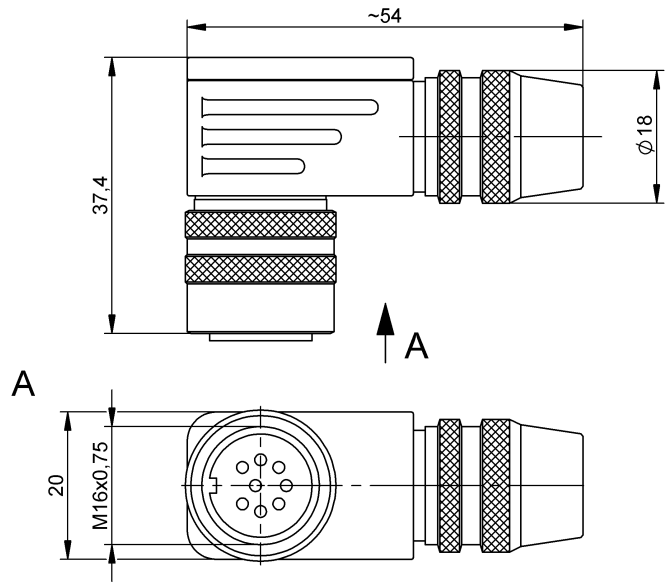

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE cURus
---	---------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	6...8 mm
Количество подключаемых контактов	8
Контакты, экран	Экранирование
Разъем	M16x0,75-Гнездо, угловой, 8- конт.
Система	сборный

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	5.0 A
Рабочее напряжение Ub	60 VDC / 60 VAC

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-30...95 °C

Material

Материал держателя контактов	PBT
Материал контактов	Бронза
Материал корпуса	литой под давлением цинковый сплав
Материал накидной гайки	Латунь

Mechanical data

Крепление выводов	Паяные соединения
Сечение в месте соединения	0.14...0.75 mm ²

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector Drawings

