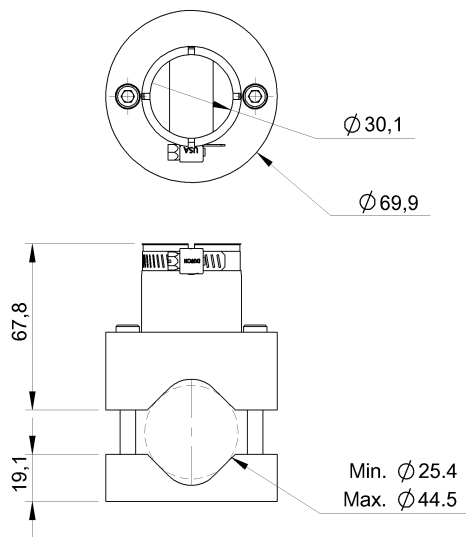


Basic features

Исполнение	Смотровое окошко, крепление
Комплект поставки	Крепление смотрового окошка задней стороны Хомут шланга Винт В18.3 1/4"-28x2,5" (2 шт.) Специальное крепление смотрового окошка
Область применения	Монтаж
Применение	Монтаж
Принцип действия	Емкостный датчик

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-40...85 °C
Температура хранения	-55...121 °C

Material

Материал	РМ Сталь, нержавеющая
Материал корпуса	Сталь, нержав. РМ

Mechanical data

Зажимная система	Фиксирующий хомут
Крепление	Винты, клеммы
Момент затяжки	5,7 Нм
Момент затяжки зажимного винта	1.1 Nm
Размеры	Ø 30 x 86.9 mm
Типоразмер	M30x1,5