

Магнитострикционные датчики
BTL5-A11-M2032-R-S32
Код заказа: BTL0832

BALLUFF

Material

Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.


Mechanical data

Крепление	Крепежные зажимы
Нулевая точка	5.0 mm

Range/Distance

Воспроизводимость	≤4 µm
Измер. длина	2032 mm
Отклонение от линейности, макс.	±0.02 % FS
Разрешение	≤ 0,1 мВ
Скорость измерения в зависимости от длины	1 кГц, стандарт
Точность воспроизведения	≤ 0,1 мВ

Connector Drawings

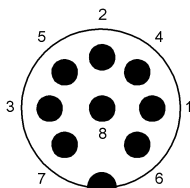

Wiring Diagrams (Schematic)

Pin	
1	NC
2	GND output
3	10...0 V
4	NC
5	0...10 V
6	GND
7	+24 V DC
8	NC