


Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-500-PVC-07-A01/02
Код заказа: BIS00WJ

BALLUFF

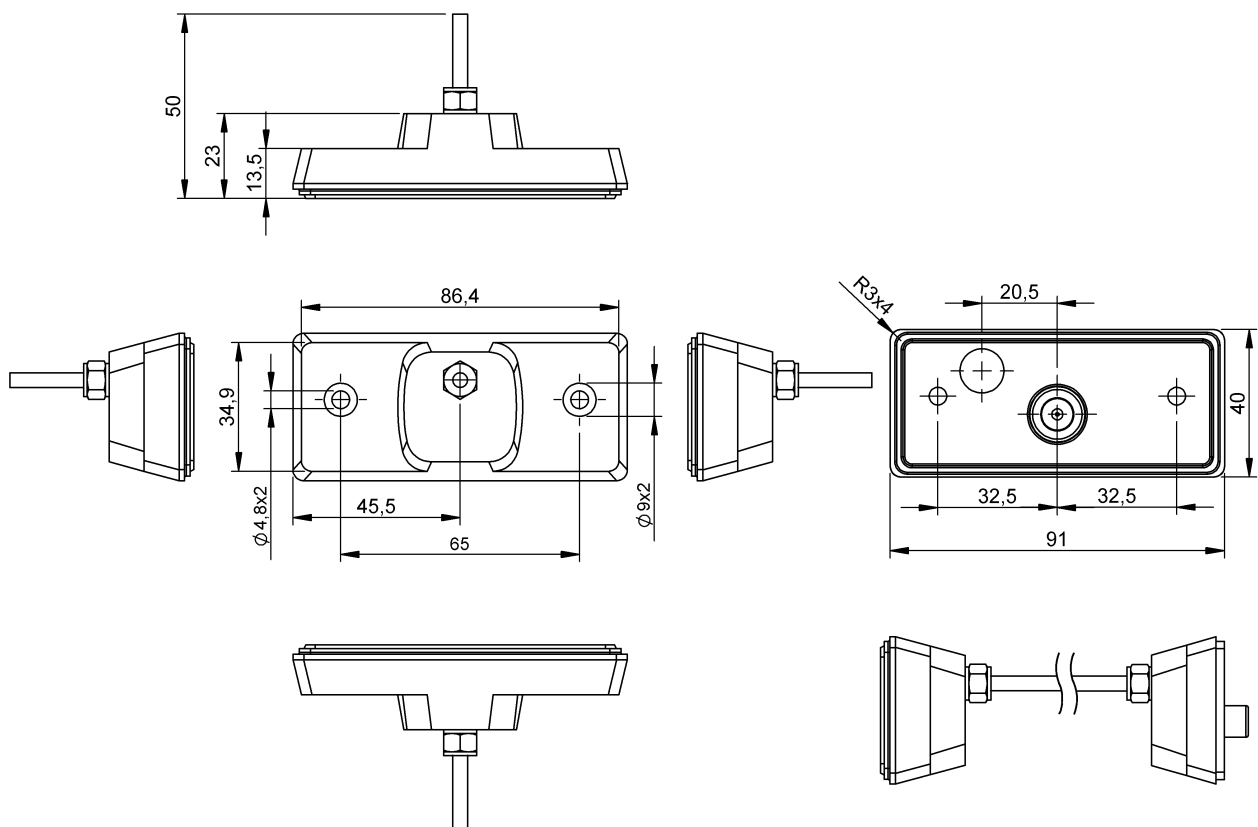

Basic features

Принцип действия	Штекерный разъем/ соединительный кабель
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE E~ WEEE
Форма антенны	круглая

Display/Operation

Индикация функций	СД желтый, 24 В=
-------------------	------------------

Electrical connection

Диаметр кабеля D	5.40 mm
Длина кабеля L	5 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Кабель, циклы изгиба, мин.	2 млн.
Разъем	Штекер, 8-конт.
Тип разъема	5.00 m, PU

Environmental conditions

Степень защиты	IP40
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-20...80 °C
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Material

Материал оболочки	PU
-------------------	----

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-500-PVC-07-A01/02
Код заказа: BIS00WJ

BALLUFF

Remarks

24 В= / 100 мА

Комплект удлинительных кабелей между BIS M-37x-000-A02 и блоком обработки результатов BIS M-62x