


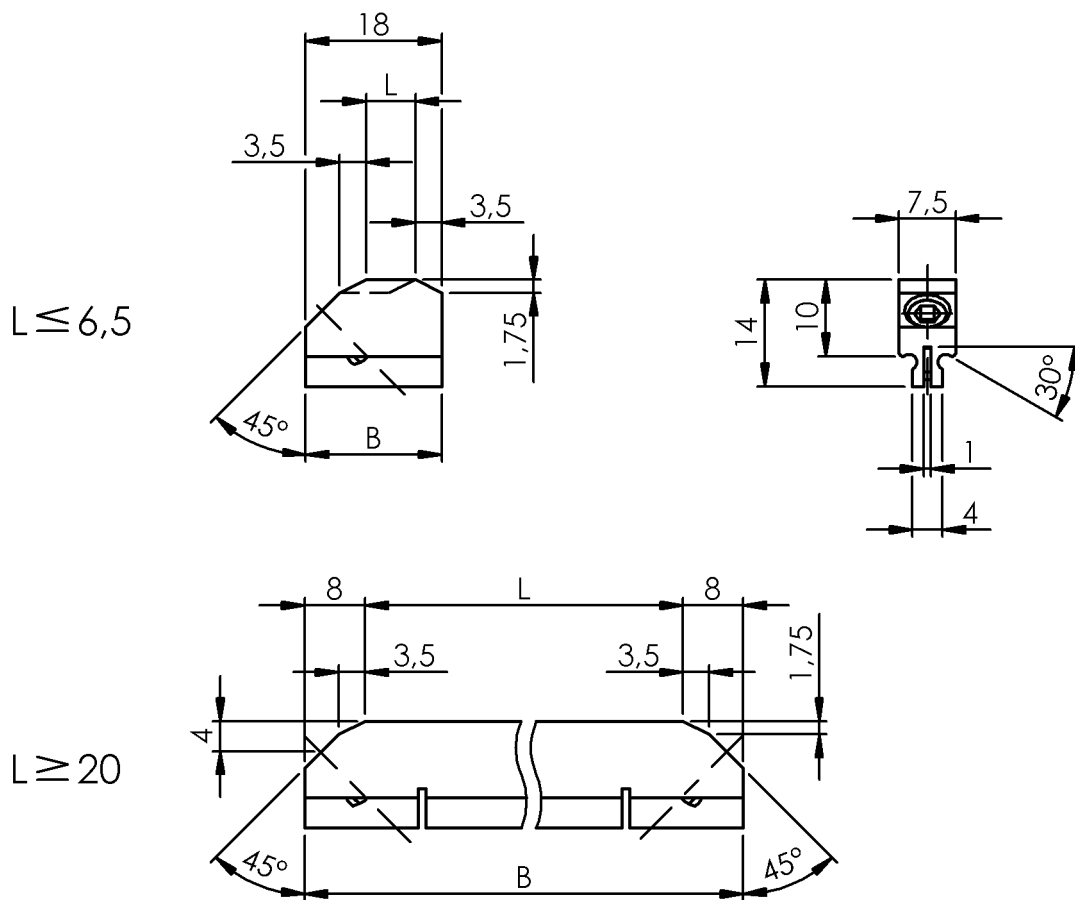

Basic features

Компонент	Линейные кулачки
Принцип действия	Кулачок (механический)

Material

Активная поверхность, материал	Сталь
Закаленные поверхности	HRC 63±2
Поверхность	вороненая сталь

Mechanical data

Высота над планкой с упором	10.00 mm
Зажимная система	Разжимной зажим
Использование при наличии планки с упором	BNL 5308-100-... BNL 5306-100-... BNL 5304-080-...
Использование при наличии расстояния между точками переключения	10 mm 8 mm
Принцип действия	механический
Рабочая поверхность контактов, длина (L)	115 mm
Рабочая поверхность контактов, ширина	7.50 mm
Расстояние между ножками	4.00 mm
С точной регулировкой	нет
Форма ножки для	U-образный паз