



$L \leq 16$

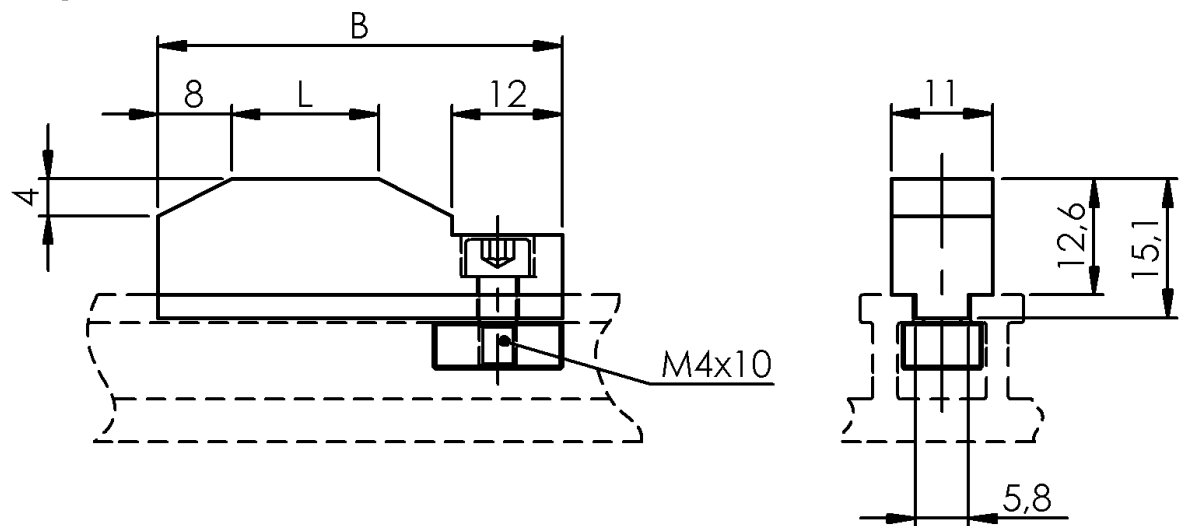

$L \geq 20$

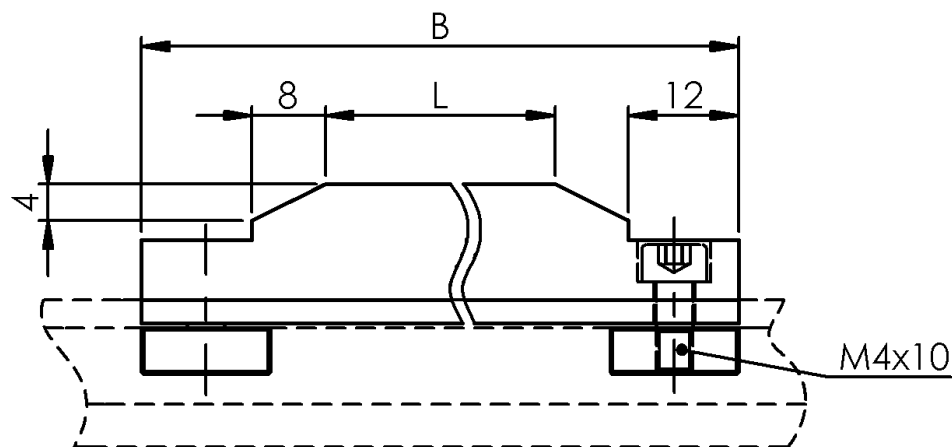

Basic features

Компонент	Линейные кулачки
По DIN 69639	да
Принцип действия	Кулачок (механический)

Material

Активная поверхность, материал	Сталь
Закаленные поверхности	HRC 63±2
Поверхность	вороненая сталь

Механические комплектующие
BNN 520-TA-4
Код заказа: BNN001W

BALLUFF

Mechanical data

Высота над планкой с упором	12.60 mm
Зажимная система	Гайка для Т-образного паза
Использование при наличии планки с упором	BNL 5310-120-...
Использование при наличии расстояния между точками переключения	12 mm 16 mm

Принцип действия	механический
Рабочая поверхность контактов, длина (L)	4 mm
Рабочая поверхность контактов, ширина	11.00 mm
Расстояние между ножками	5.80 mm
С точной регулировкой	нет
Форма ножки для	Т-образный паз