



$L \leq 16$

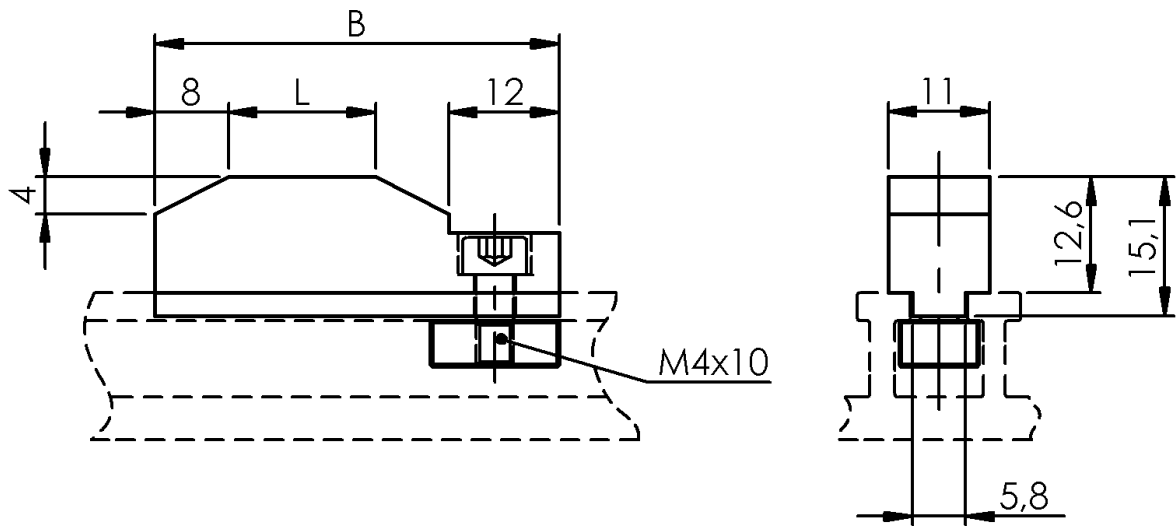

$L \geq 20$

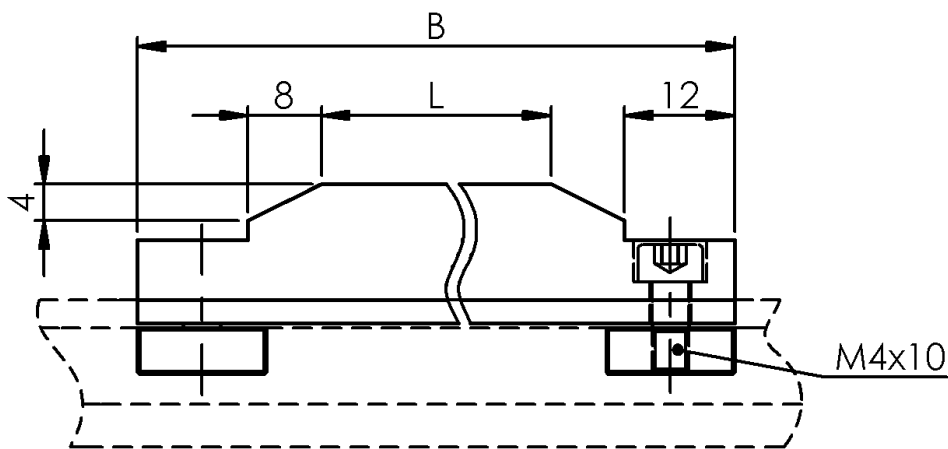

Basic features

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Компонент        | Линейные кулачки       |
| По DIN 69639     | да                     |
| Принцип действия | Кулачок (механический) |

Material

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Активная поверхность, материал | Сталь           |
| Закаленные поверхности         | HRC 63±2        |
| Поверхность                    | вороненая сталь |

Механические комплектующие  
BNN 520-TB-100  
Код заказа: BNN001Y



Mechanical data

|                                                                 |                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Высота над планкой с упором                                     | 12.60 mm                   |
| Зажимная система                                                | Гайка для Т-образного паза |
| Использование при наличии планки с упором                       | BNL 5310-120-...           |
| Использование при наличии расстояния между точками переключения | 12 mm<br>16 mm             |

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Принцип действия                         | механический   |
| Рабочая поверхность контактов, длина (L) | 100 mm         |
| Рабочая поверхность контактов, ширина    | 11.00 mm       |
| Расстояние между ножками                 | 5.80 mm        |
| С точной регулировкой                    | нет            |
| Форма ножки для                          | Т-образный паз |