


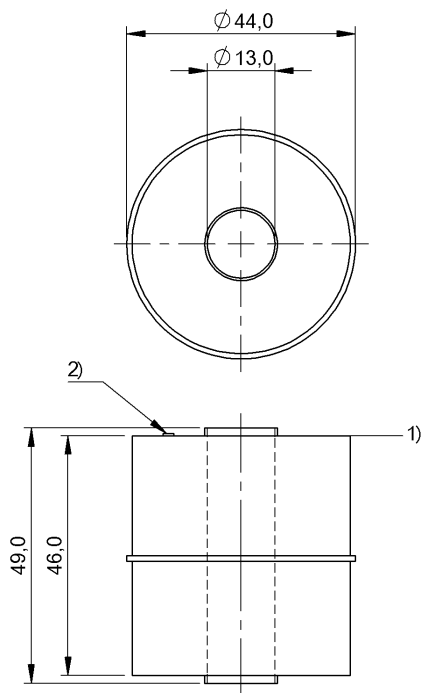

1) Опорная точка, 2) Маркировка для верхней панели

Basic features

Принцип действия	Датчик положения BTL, поплавок
------------------	-----------------------------------

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-20...120 °C
Температура хранения	-20...120 °C

Material

Материал корпуса	Высококачественная сталь (1.4404)
------------------	--------------------------------------

Mechanical data

Внутренний диаметр	13.0 mm
Глубина погружения при $\rho = 0,7 \text{ г/см}^3$	около 39 мм
Глубина погружения при $\rho = 1 \text{ г/см}^3$	31 mm
Прочность на сжатие, макс.	20 bar
Размеры	Ø 44 x 49 mm
Снаряженная масса	34 g