



$L \leq 16$

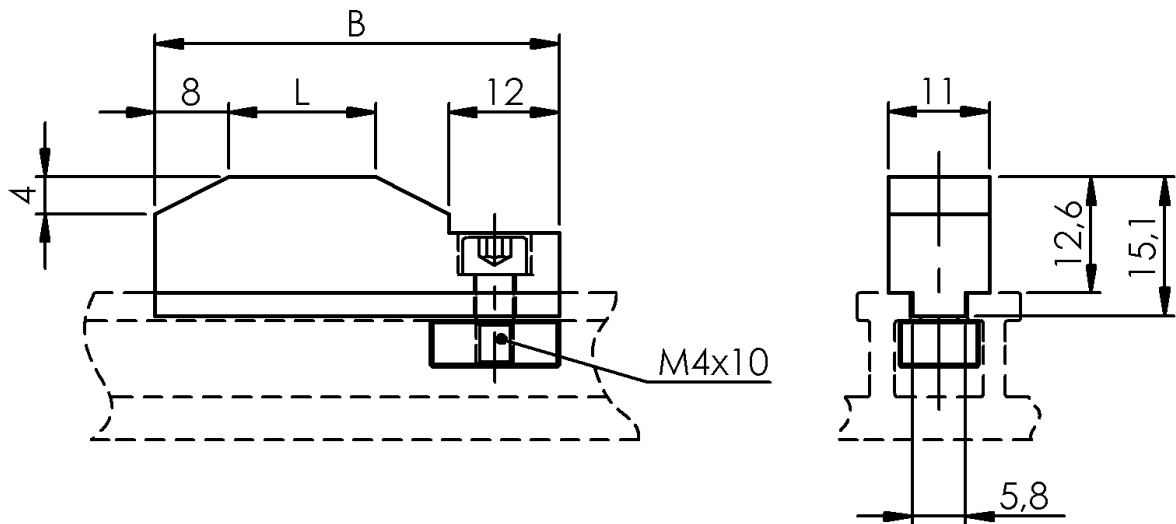

$L \geq 20$

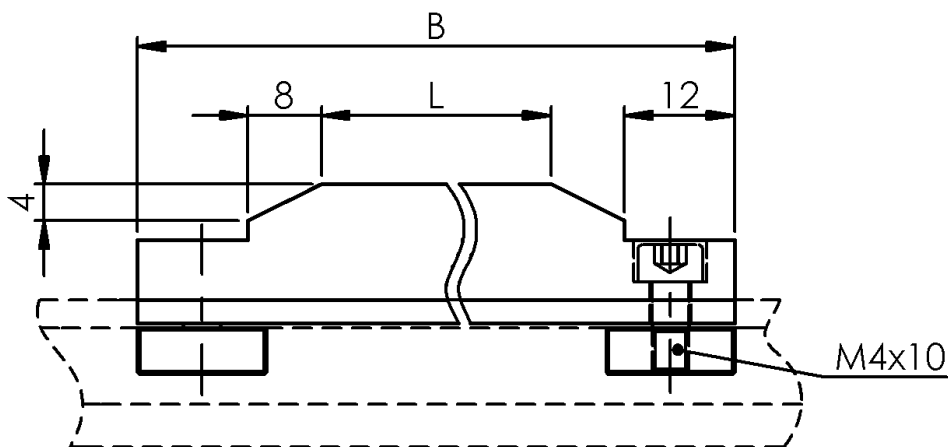

Basic features

Компонент	Линейные кулачки
По DIN 69639	да
Принцип действия	Кулачок (механический)

Material

Активная поверхность, материал	Сталь
Закаленные поверхности	HRC 63±2
Поверхность	вороненая сталь

Механические комплектующие
BNN 520-TB-1200
Код заказа: BNN0021

BALLUFF

Mechanical data

Высота над планкой с упором	12.60 mm
Зажимная система	Гайка для Т-образного паза
Использование при наличии планки с упором	BNL 5310-120-...
Использование при наличии расстояния между точками переключения	12 mm 16 mm

Принцип действия	механический
Рабочая поверхность контактов, длина (L)	1200 mm
Рабочая поверхность контактов, ширина	11.00 mm
Расстояние между ножками	5.80 mm
С точной регулировкой	нет
Форма ножки для	Т-образный паз