


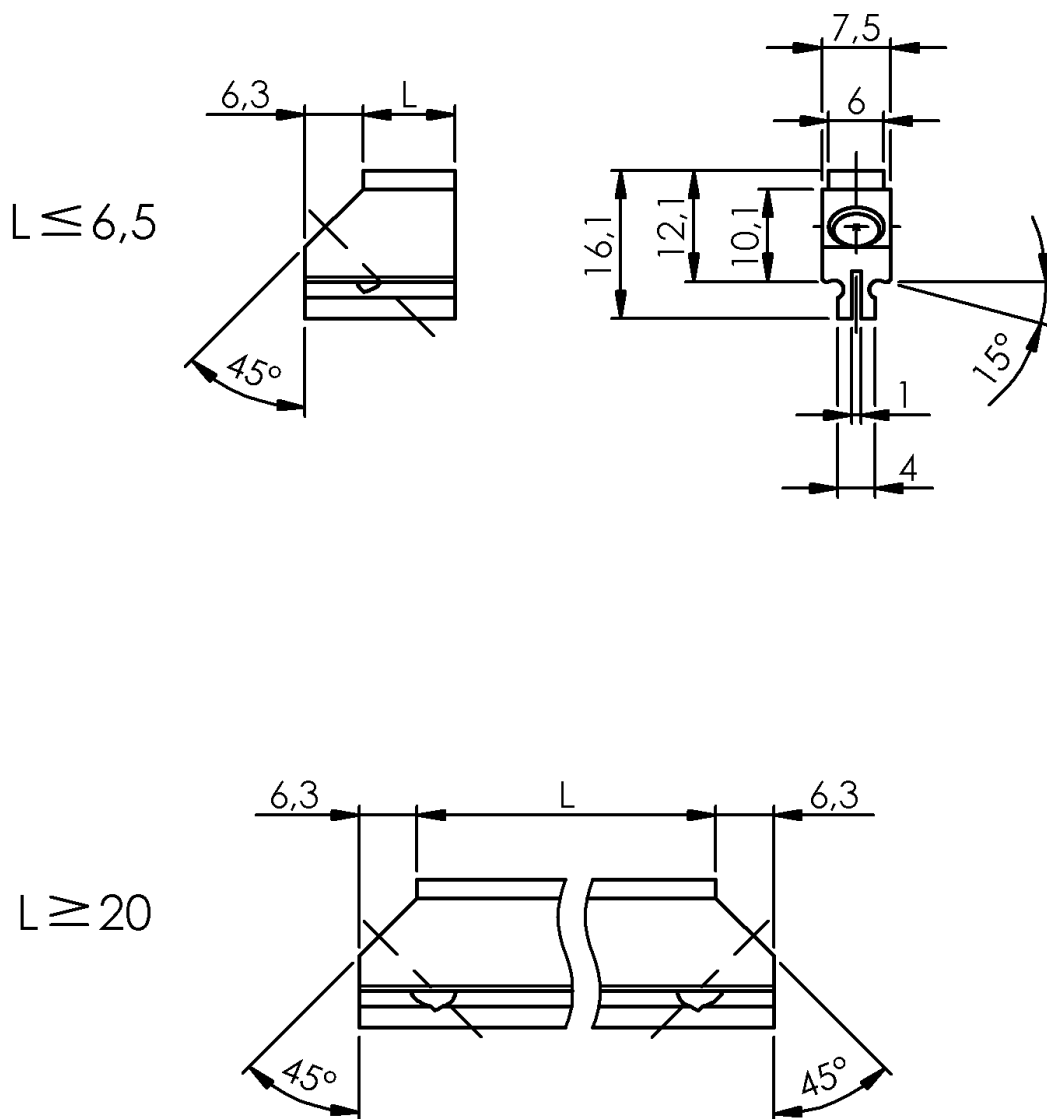

Basic features

Принцип действия Кулачок (индуктивный)

Material

Активная поверхность, материал Сталь
 Защита поверхности вороненая сталь

Mechanical data

Высота над планкой с упором 12.10 mm
 Зажимная система Разжимной зажим
 Использование при наличии планки с упором BNL 5304-080-...
 BNL 5308-100-...
 BNL 5306-100-...
 Использование при наличии расстояния между точками переключения 10 mm
 8 mm

Механические комплектующие

BEN 516-19-10

Код заказа: BEN0033

Рабочая поверхность контактов,
длина (L) 10 mm

Рабочая поверхность контактов,
ширина 6.00 mm

BALLUFF

Расстояние между ножками 4.00 mm

Форма ножки для U-образный паз