

4MT5
 (CYJV CABLE ASSEMBLY)



Basic features

Applicazione	Tensione d'esercizio
Omologazione / conformità	cULus EAC WEEE

Electrical connection

Cavo	PVC giallo, 5.00 m
Collegamento	7/8"-Presa, diritto, 4-poli
Configurazione connettore	diritto
Diametro cavo D	10.67 mm ±0.25 mm
Numero dei conduttori	4
Numero pin	4
Sezione dei conduttori	16 AWG
Sistema	rivestito con stampaggio a iniezione

Electrical data

Corrente nominale (40 °C)	10.0 A
Tensione d'esercizio UB	300 VDC / 300 VAC

Environmental conditions

Grado di protezione	IP67, IP68
Temperatura cavo, posa fissa	-40...105 °C

Material

Materiale corpo impugnatura	PUR
Materiale dado a risvolto	Pressofusione di zinco
Materiale di contatto	Ottone
Materiale guaina di protezione cavo	PVC
Materiale portacontatti	PUR


Mechanical data

Coppia di serraggio connettore cavi	1.5 Nm
Guaina di protezione cavo, colore	giallo
Lunghezza cavo L	5.00 m

Remarks

Cavo grezzo: PVC omologazione UL, 16/4 ST00W/ST00W CSA 105°C 600 V
 Grado di protezione secondo IEC 60529, solo in stato avvitato con il relativo contropezzo.

Connector Drawings

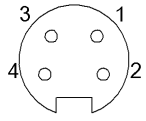

PIN 1: marrone

PIN 2: bianco

PIN 3: blu

PIN 4: nero

Wiring Diagrams

