

4MT5
(CYJV CABLE ASSEMBLY)



Basic features

Goedkeuring / conformiteit	cULus EAC WEEE
Toepassing	Bedrijfsspanning

Electrical connection

Aansluiting 1	7/8"-Bus, Gebogen, 4-polig
Aansluiting 2	7/8"-Stekkers, Gebogen, 4-polig
Aantal leidingen	4
Draaddoorsnede	16 AWG
Kabel	PVC geel, 20.00 m
Kabeldiameter D	10.67 mm ±0.25 mm
Systeem	omspotten/omspotten

Electrical data

Bedrijfsspanning UB	300 VDC / 300 VAC
Leiding nominale spanning AC max.	600 V
Leiding nominale spanning DC max.	600 V
Nominale stroom (40°C)	10.0 A

Remarks

Kabel op rol: PVC UL-vergunning, 16/4 ST00W/ST00W CSA 105°C 600 V
Beschermingstype conform IEC 60529, alleen in vastgeschroefde toestand met het bijbehorende tegenstuk.

Environmental conditions

Beschermingsklasse	IP67, IP68/IP67, IP68
Kabeltemperatuur, vaste installatie	-40...105 °C


Material

Contactmateriaal	Messing/Messing
Kabelmantelmateriaal	PVC
Materiaal contactdrager	PUR/PUR
Materiaal greeplichaam	PUR/PUR
Materiaal wartelmoer	Zink-spuitgietwerk/Zink-spuitgietwerk

Mechanical data

Aanhaalkoppel kabelstekker	1.5 Nm/1.5 Nm
Kabellengte L	20.00 m
Kabelmantel, kleur	geel

Connector Drawings

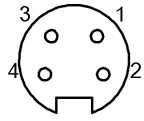


I

PIN 1: bruin

PIN 2: wit

PIN 3: blauw

PIN 4: zwart

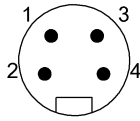

II

PIN 1: bruin

PIN 2: wit

PIN 3: blauw

PIN 4: zwart

Wiring Diagrams

